

# coffrets Atlantic inox



Patte inox pour fixation murale à positionner verticalement ou horizontalement



352 01 + 364 06



352 21

verre trempé teinté



352 16

**Caractéristiques techniques (e-catalogue et p. 297)**  
Agréments (p. 952)

IP 66 selon norme IEC EN 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 380 584 A B  
IK 10 selon norme IEC EN 62262 (EN 50102)

Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes)  
Agréés UL, CSA, Bureau Veritas, GÖST, LRS  
Inox 304 L et sur demande inox 316 L

Utilisations :

- dans des zones nécessitant une hygiène rigoureuse, par exemple :  
- industries agro-alimentaires, cuisines industrielles, distilleries  
- salles blanches...
- en milieu corrosif, par exemple :  
- industries pharmaceutiques, chimie fine  
- industries pétrolières

Finition inox brossé

Porte arrondie, verrous double barre sauf réf. 352 16 (fermeture 3 points avec poignée à combinaison 2433 A, autre code clé nous consulter)

Visières de protection

Coffret réversible

Autocentrage des équipements

Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 367 43/44/45 (p. 289)

Emb.	Réf.	Coffrets inox			
<b>Version verticale</b>					
Dim. extérieures (mm)					
		Haut.	Larg.	Prof.	Poids (kg)
1	<b>352 00</b> <sup>(1)</sup>	300	200	160	4
1	<b>352 01</b>	400	300	200	5,8
1	<b>352 02</b>	500	400	200	8,3
1	352 03	600	400	200	10,8
1	<b>352 05</b>	600	400	250	12
1	<b>352 06</b>	700	500	250	15
1	<b>352 11</b>	800	600	300	22
1	<b>352 13</b>	1 000	800	300	38
1	352 14	1 200	800	300	45
1	352 16 <sup>(2)</sup>	1 200	1 000	300	58
1	352 15	1 400	800	400	66
<b>Version carrée</b>					
Dim. extérieures (mm)					
		Haut.	Larg.	Prof.	Poids (kg)
1	352 07	400	400	200	7
1	352 09	600	600	250	15,5
1	352 12	800	800	300	28
<b>Version horizontale</b>					
Dim. extérieures (mm)					
		Haut.	Larg.	Prof.	Poids (kg)
1	352 04	300	400	200	6
1	352 08	400	600	250	12

Emb.	Réf.	Coffrets inox avec porte vitrée					
Verre teinté trempé							
Dim. extérieures (mm)							
		Haut.	Larg.	Prof.	Dim. du regard (mm)	Poids (kg)	
		Haut.	Larg.		Haut.	Larg.	
1	352 21	400	300	200	300	128	7,5
1	352 22	500	400	200	400	228	8,5
1	352 25	600	400	250	500	228	12
1	352 26	700	500	250	600	328	15
1	352 31	800	600	300	700	428	25
1	352 33	1 000	800	300	850	628	38

Emb.	Réf.	Pattes inox pour fixation murale	
1	<b>364 06</b>	Pour charge de 300 kg Utilisation en position verticale ou horizontale Livrées avec visserie inox Jeu de 4 pattes	

**Autres équipements** (p. 304 à 307)




(1) Livré avec plaque pleine  
(2) Deux portes

## sur mesure coffrets Atlantic inox



### LIVRÉS ÉQUIPÉS

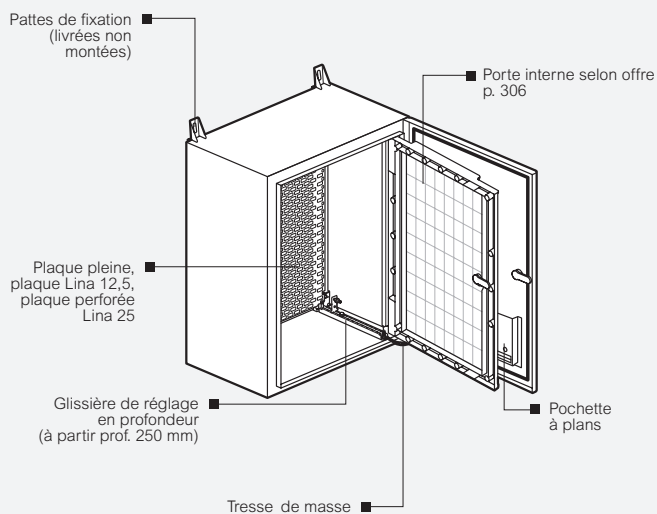

### EXEMPLE DE COFFRET EQUIPE



Coffret Atlantic inox équipé en usine

**+** Perçages, ouïes d'aération, ventilation, inox 316 L ... nous consulter

## NOTRE ENGAGEMENT

Devis remis sous  
**24 heures**

Livraison à partir de  
**10 jours\***


Votre demande de devis avec le configurateur des "Solutions sur mesure" sur [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)

\* Livraison des produits sous 10 jours ouvrés maximum à partir de l'enregistrement de la commande chez Legrand

## coffrets Atlantic inox


### ■ Dimensions utiles

#### Portes

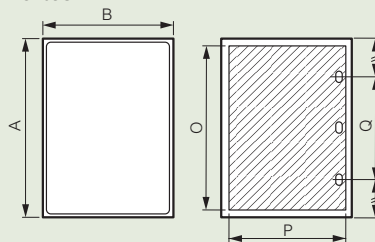


Réf.	Dimensions coffrets			Dimensions utiles portes		Position verrou Q (mm)
	Haut. A (mm)	Larg. B (mm)	Prof. (mm)	O (mm)	P (mm)	
352 00	301,6	199,6	161,5	250	150	-
352 01	401,6	299,6	201,5	350	250	-
352 02	501,6	399,6	201,5	450	350	250
352 03	601,6	399,6	201,5	550	350	380
352 04	301,6	399,6	201,5	250	350	-
352 05	601,6	399,6	251,5	550	350	380
352 06	702,4	500	251,5	650	450	400
352 07	399,6	399,6	201,5	350	350	200
352 08	401,6	600	251,5	350	550	200
352 09	601,6	600	251,5	550	550	300
352 11	802,4	600	301,5	750	550	400
352 12	802,4	800,6	301,5	750	750	400
352 13	1 003,6	800,6	301,5	950	750	600
352 14	1 203,6	800,6	301,5	1 150	750	700
352 15	1 400,6	800,6	401,5	1 350	750	700
352 16	1 200,6	1 000,6	301,5	1 150	950	-

#### Profondeur utile

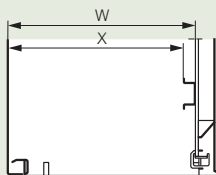


#### Réglage des équipements (optionnel)

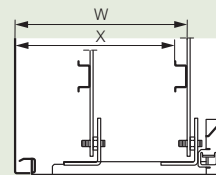


Coffrets prof. (mm)	Sur fond de coffret	
	W (mm)	X (mm)
160	140	125
200	180	165
250	230	215
300	280	265
400	380	365

Coffrets prof. (mm)	Réf. glissières	Avec glissières			
		W mini	W maxi	X mini	X maxi
250	367 43	93	213	78	198
300	367 44	93	263	78	248
400	367 45	93	363	78	348

#### Fixation

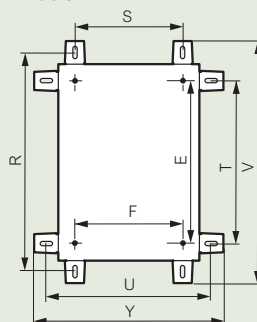

Réf. 364 06

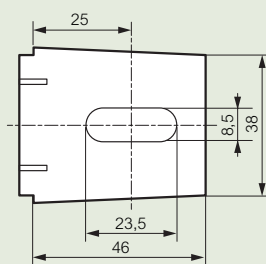

Réf.	Pattes verticales		Pattes horizontales		V	Y	E	F
	R	S	T	U				
352 00	350	150	250	250	392	292	225	169
352 01 / 21	450	250	350	350	492	392	325	269
352 02 / 22	550	350	450	450	592	492	425	369
352 03	650	350	550	450	692	492	525	369
352 04	350	350	250	450	392	492	225	369
352 05 / 25	650	350	550	450	692	492	525	369
352 06 / 26	750	450	650	550	792	592	625	469
352 07	450	350	350	450	492	492	325	369
352 08	450	550	350	650	492	692	325	569
352 09	650	550	550	650	692	692	525	569
352 11 / 31	850	550	750	650	892	692	725	569
352 12	850	750	750	850	892	892	725	769
352 13 / 33	1 050	750	950	850	1 092	892	925	769
352 14	1 250	750	1 150	850	1 292	892	1 125	769
352 15	1 450	750	1 350	850	1 492	892	1 325	769
352 16	1 250	950	1 150	1 050	1 292	1 092	1 125	969