



**EHMANN**

# Universal Steckdosenleiste 4-fach

Art-Nr.: 0200x00042301 (1,5 m Zul.) | 0200x00042303 (3m Zul.) | 0200x00042305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

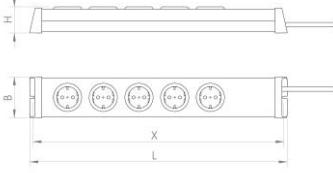
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

VDE geprüft



## Universal Steckdosenleiste 4-fach

### Technische Daten

<b>3.600 W Leistung</b>	<b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		   
		
<p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0200x00042301 (1,5 m Zul.)    EAN 4012096000211    VPE 25 Art.-Nr. 0200x00042303 (3 m Zul.)    EAN 4012096003991    VPE 25 Art.-Nr. 0200x00042305 (5 m Zul.)    EAN 4012096004004    VPE 15		334 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 326 mm Befestigungsmaß