

**1. Beschreibung / Description**

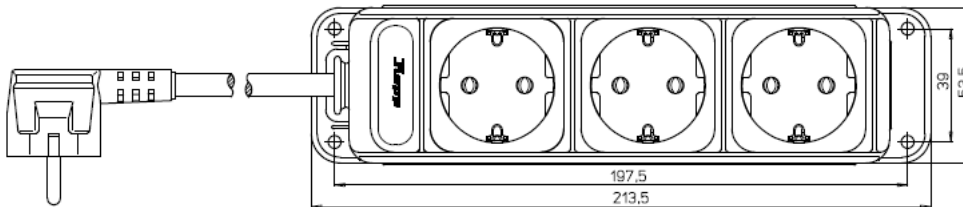
Steckdosenleiste 3fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90°gedrehten Töpfen, Topfabstand 52 mm, Zuleitung 3 m bzw. 5 m, Länge 213,5 mm, anschraubbar, Befestigungsabstand 197,5 mm

**2. Technische Daten / Technical Data**

- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V~
- Zuleitung H05VV-F3G1,5 mm<sup>2</sup>

**3. Zeichnungen / Drawings** Stücklisten-Nr. 99.679**3.1. Abbildung / Illustration**

Produktabmessungen / *Product dimensions*  
Montageabmessungen / *Mounting dimensions*

**4. Materialien / Materials**

- Gehäuse: Thermoplast
- Sockel: Thermoplast
- Kontakte: Messing

**5. Prüfbedingungen / Testing Conditions****5.1. Prüfzeichen / Required Approval Marks**

- VDE

**5.2. Normen und Bestimmungen / Norms and Regulations**

- VDE 0620-1
- DIN 49 440-1
- IEC 60884

**5.3. Umweltrichtlinien / Environmental Requirements**

- REACH
- RoHS

**5.4. Sonstige Anforderungen / Other Requirements**

- Aufschriften
- Ursprungszeichen Typenzeichen
- 16/250~

Erstellt: <i>Created:</i>	03.12.12 Payne	Ausgabe: <i>Edition:</i>	07.2016 Payne					
Gepr. /App:	05.12.12 Ostertag		Ostertag					

6. Fertigungshinweise / *Manufacturing Notes*

-

7. Anwendungshinweise / *Application Notes*7.1. Montagehinweise / *Mounting Notes*7.2. Installationshinweise / *Installation Notes*8. Sicherheitshinweise / *Safety instructions*

8.1. nicht hintereinander stecken

8.2. nicht abgedeckt betreiben

8.3. spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker

8.4. Betrieb nur in trockenen Räumen