

ケーブルハウジング - KGG-MC 1,5/10 - 1834424

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ケーブルハウジング、ピッチ: 3.81 mm、極数: 10、寸法a: 40.49 mm、色: 緑

RoHS

基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 110765
GTIN	4017918110765
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	10.090 g
関税	85389099
生産国	ポーランド

技術データ

寸法

奥行き [w]	14.5 mm
高さ [h]	45.6 mm
ピッチ	3.81 mm
寸法a	40.49 mm

その他

製品範囲	KGG-MC 1,5
極数	10
絶縁材質グループ	I
絶縁材質	ABS
UL94難燃性クラス	HB

基準と規格

UL94難燃性クラス	HB
------------	----

Environmental Product Compliance

ケーブルハウジング - KGG-MC 1,5/10 - 1834424


技術データ

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

図面

外形寸法

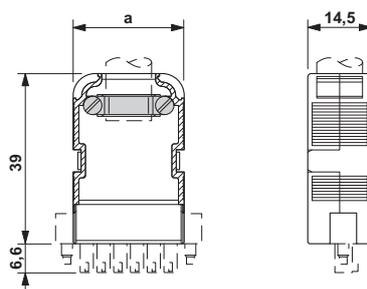

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501

認証

認証

ケーブルハウジング - KGG-MC 1,5/10 - 1834424

認証

認証

EAC

防爆認証

認証の詳細

EAC		B.01742
-----	--	---------

アクセサリ

アクセサリ

ケーブルハウジング

マーキング材 - KGG-MC 1,5/ DST - 1839050



透明ラベルキャリア、SBS 10マーキングカードで印字

スリーブハウジング

ケーブル保護チューブ - CUC-DST-ABK-CP7,5 - 1419794



ケーブル保護チューブ、保護等級: IP20、色: 黒

ケーブル保護チューブ - CUC-DST-ABK-CP9 - 1419792



ケーブル保護チューブ、保護等級: IP20、色: 黒

ケーブルハウジング - KGG-MC 1,5/10 - 1834424

アクセサリ

ケーブル保護チューブ - CUC-DST-ABK-CP9,7 - 1419793



ケーブル保護チューブ、保護等級: IP20、色: 黒

端子台マーキング

マーキングカード - SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



マーキングカード、カード、白、ラベリングなし、ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、ミシン目入り、取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、平面マーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 10 mm、印字エリア: 6 x 10,1 mm