

# E12667



## Câble de connexion


VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS

article arrêté

Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: EVCA41

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

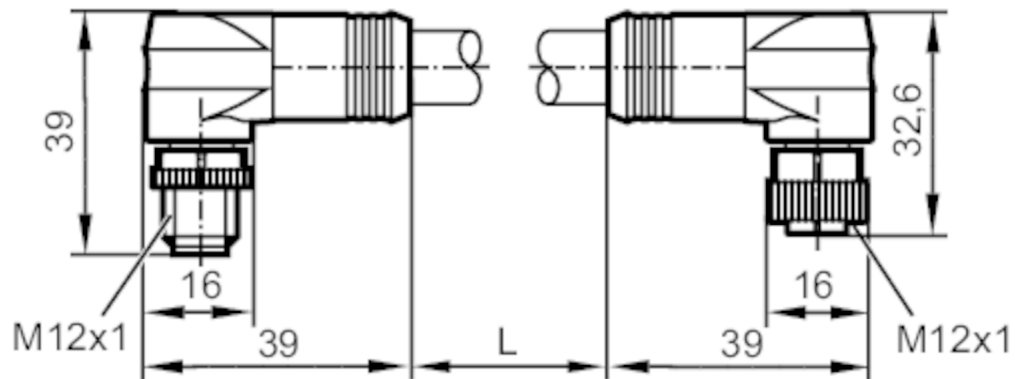

### Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67

### Données mécaniques

Poids	[g]	262,9
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E12667



## Câble de connexion

VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS

### Raccordement électrique

Câble: 1,0 m, PVC/PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement électrique - 2

Raccordement

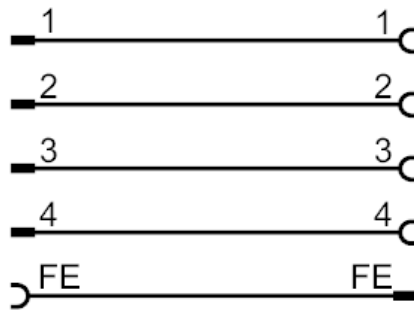

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré

