


Caractéristiques

- Câble DE 02 mètres
- Poussière moulée en zinc
Couvercles

RS Pro Sub-D mâle 15 broches vers Sub-D femelle 15 broches 2 m Câble

RS code commande : 2055984

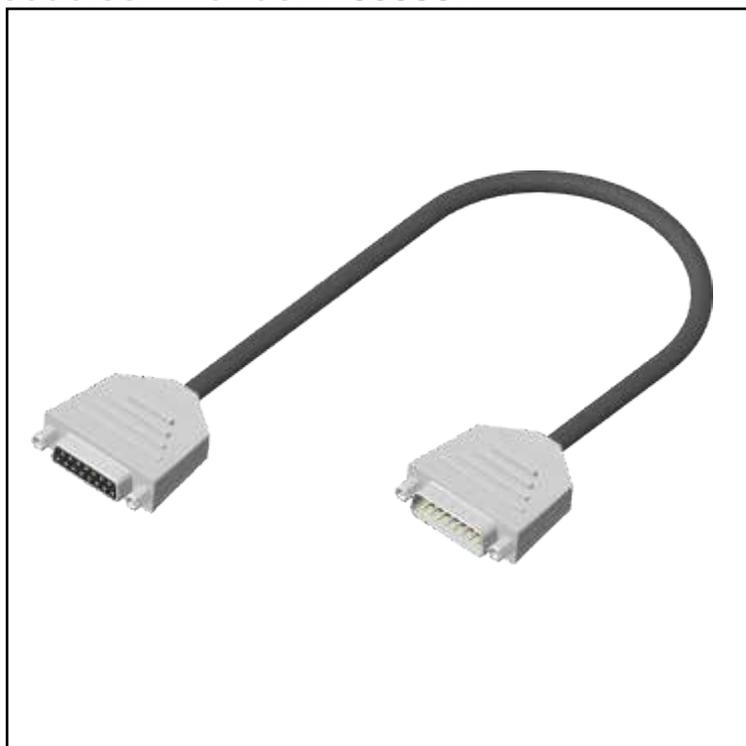

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro Sub-D mâle 15 broches vers Sub-D femelle 15 broches 2 m Câble

Assemblage, connexion 1 : barrette Sub-D (1 x 15 positions) connexion

2 : barrette Sub-D (1 x 15 positions)

Caractéristiques générales

Tension de fonctionnement nominale	60 V
Intensité nominale	2A
Résistance d'isolation	> = 100 MΩ
Plage de températures	-20 °C... +70 °C (installation fixe)

Spécifications de matériau

Matériau du boîtier	Alliage de zinc, nickelé
Contact	Cu-Zn
Placage de contact	Doré
Support de contact	Nylon 66

Spécifications des câbles

Longueur de câble-L	2 m
Section transversale du fil	24 AWG (0,25 mm ²)
Diamètre de câble	7.9 mm ±0.5 mm
Diamètre du noyau	1.2 mm ±0.05 mm
Blindage	Oui
	Blindage tressé en cuivre étamé
Couleur	Gris

Données de connexion

Nom de connexion	Niveau de champ
Méthode de connexion	Barrette de broches Sub-D
Filetage à vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de positions	15
Cycles d'insertion/retrait	>200

Données de connexion 2


Nom de connexion	Niveau de contrôleur
Méthode de connexion	Barrette Sub-D
Filetage à vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de positions	15
Cycles d'insertion/retrait	>200

Catégorie de protection

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Informations supplémentaires

Numéro de tarif personnalisé	85369090
------------------------------	----------

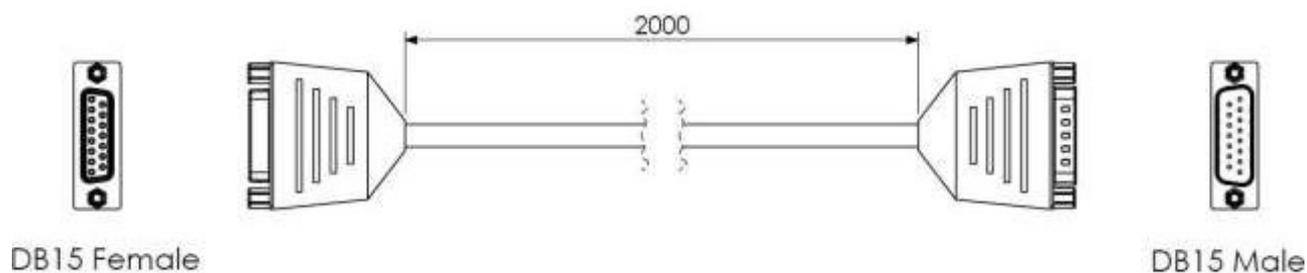

Toutes les dimensions
sont en mm.