

RUOTA ZS 150X40/50 CC SPG P60 +FR

Rad Serie ZS

Radkern aus Gusseisen, Beschichtung aus weichem Guss-Polyurethan (blau) 87 Sh.A. mit Rillenkugellager.
Rad mit Rillekugellager.


Gehäuse-Serie P60

Schwerlast Gehäuse Serie P60 Doppelkugellrunde und Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, wasserdichtung. Finish: verzinkt.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	150 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Kugellagersitz-Durchmesser	s	47 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Aussen Lagerabstand	V	44 mm
Artikelgewicht		4,000 kg
Nabenlänge	L	50 mm
Gesamtbauhöhe	H	194 mm
Platte-Außenmaße	AxB	135x110 mm
Lochabstand	axb	96x56 mm
Lochabstand	axb	105x75 mm
Lochabstand	axb	105x80 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10
Ausladung	F	50 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		450 kg

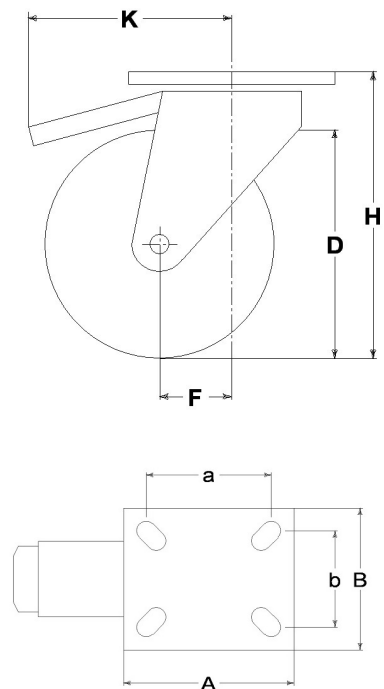

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [37016CC](#)
Basisausführung: [37413](#)
Ausführung mit Fußschutz: [37413PP](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: [37413FRPP](#)
Ausführung mit Fadenschutz: [37413PF](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**