



Embouts Crowfoot 3/8" à fourche métrique

JCF-10
JCF-...

**DESCRIPTION****Embouts Crowfoot 3/8" à fourche métrique**

Finition polie brillant. Forgé en acier au chrome vanadium. Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM équipées d'un cliquet ou carré 3/8". Attention, nécessite un ajustage des valeurs de réglage de la clé dynamométrique.

NORMES / DIRECTIVES**ISO 1711-1****SAM Outillage**


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Version du 2024-08-21 10:30:34

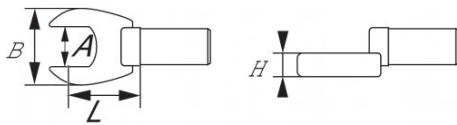

DONNÉES SPÉCIFIQUES**SERRAGE CONTRÔLÉ**

Désignation	EMBOUT CROWFOOT 3/8" A FOURCHE METRIQUE 10 MM
Référence commerciale	JCF-10
L (mm)	10
Poids (g)	30
H (mm)	4.2
A (mm)	10
B (mm)	22.3
Garantie	O

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Version du 2024-08-21 10:30:34

