



rspro.com

# BETRIEBSSICHERHEIT PRODUKTÜBERSICHT



## BETRIEBSSICHERHEIT IN UNTERNEHMEN 3

## PRODUKTÜBERSICHT 4

## PRODUKTBEREICHE 5

### SICHERHEITSABSPERRUNGEN PFOSTEN

|   |    |
|---|----|
| Stahl - Zum Aufdübeln                       | 5  |
| Stahl - Zum Einbetonieren oder Steckmontage | 11 |
| Kunststoff                                  | 13 |
| Verstellbar                                 | 14 |


### PFOSTEN

|            |    |
|------------|----|
| Stahl      | 26 |
| Kunststoff | 28 |

## RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN ERGÄNZENDE PRODUKTE UND ZUBEHÖR

|                      |    |
|----------------------|----|
| Gummi                | 15 |
| Stahl                | 16 |
| Schaumstoff          | 17 |
| Flexibler Kunststoff | 21 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Spiegel                             | 29 |
| Rutschschutz für Treppen und Stufen | 30 |
| Absperrketten                       | 31 |

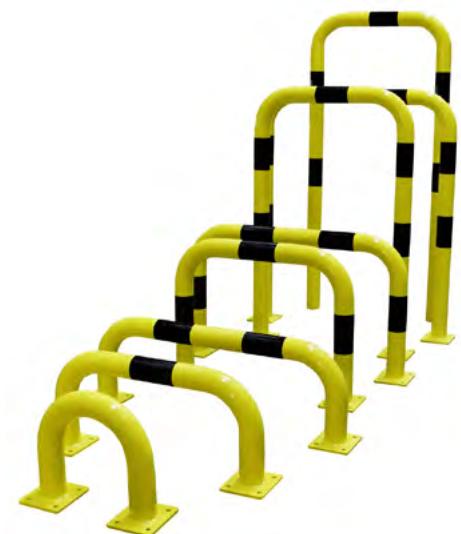

## Betriebssicherheit in Unternehmen

Sicherheit ist eine äußerst wichtige Komponente zum Schutz von Mensch und Gerät. Das Aufeinandertreffen von Fußgängern, Fahrzeugen und Waren birgt viele Unfallrisiken wie Zusammenstöße oder herabfallende Lasten. Um solche Risiken zu vermeiden, ist die Einrichtung von Schutzsystemen unerlässlich.

Um die Sicherheit der Menschen (Mitarbeiter oder Besucher) und der Infrastruktur (Maschinen, Fahrzeuge, Regale usw.) zu garantieren, ist es von entscheidender Bedeutung, Risikobereiche zu identifizieren und Absperrtechnik zu installieren, die das Arbeitsumfeld in Unternehmen sicherer macht. Welche Lösungen stehen zur Verfügung, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Besucher zu gewährleisten, aber auch um Anlagen und Ausrüstung zu schützen?

### BELEGSCHAFT:

**Markieren Sie Verkehrswege, um Unfälle mit Fahrzeugen und Fußgängern zu verhüten.**

- Absperrbügel
- Sicherheitsspiegel
- Absperrpfosten aus Kunststoff oder Stahl



### AUSRÜSTUNG UND GEBÄUDE:

**Schützen Sie Geräte vor Schäden durch Hubgeräte und sonstige Fahrzeuge.**

- Absperrbügel
- Absperrpfosten aus Stahl



### REGALE UND ANDOCKBEREICHE:

**Die Infrastruktur soll geschützt und das Risiko von Zusammenstößen reduziert werden.**

- Rammschutzbügel und Schutzschwellen



# BETRIEBSICHERHEIT PRODUKTÜBERSICHT

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## SICHERHEITSABSPERRUNGEN

| Material | Stahl   |   |                 | Kunststoff |
|----------|---|---|-----------------|------------|
| Schützt  | Zum Andübeln<br>                                | Zum Einbetonieren oder Steckmontage<br> | Verstellbar<br> |            |
|          | Fußgänger Ausrüstung Regale und An-dockbereiche | Fußgänger                               | Fußgänger       | Fußgänger  |

## RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN

| Material | Gummi      | Stahl                                 | Schaumstoff                           | Elastischer Kunststoff                |
|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Schützt  |            |                                       |                                       |                                       |
|          | Ausrüstung | Ausrüstung Regale und An-dockbereiche | Ausrüstung Regale und An-dockbereiche | Ausrüstung Regale und An-dockbereiche |

## ABSPERRPFOSTEN

| Material | Stahl                | Kunststoff |
|----------|----------------------|------------|
| Schützt  |                      |            |
|          | Ausrüstung Fußgänger | Fußgänger  |

## ERGÄNZENDE PRODUKTE UND ZUBEHÖR

| Material | Spiegel              | Rutschsicherung | Zubehör   |
|----------|----------------------|-----------------|-----------|
| Schützt  |                      |                 |           |
|          | Fußgänger Ausrüstung | Fußgänger       | Fußgänger |

# SICHERHEITSABSPERRUNGEN STAHL ZUM ANDÜBELN

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Sicherheitsbügel

- Schutzbügel
- Schützt zerbrechliche oder gefährliche Einrichtungen vor Stößen
- Epoxidanstrich
- Phosphatiert vor dem Anstrich, für eine höhere Korrosionsbeständigkeit und Farbadhäsion
- Mit Befestigungsplatten zum Andübeln
- Befestigungselemente sind im Lieferumfang nicht enthalten.



| BEST.-NR.                             | 174-5894          | 174-5893          | 174-5892          | 174-5897          | 174-5896          | 174-5890          | 174-5889          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>BREITE</b>                         | 375 mm            | 750 mm            | 1000 mm           | 750 mm            | 1000 mm           | 750 mm            | 1000 mm           |
| <b>HÖHE</b>                           | 350 mm            | 350 mm            | 350 mm            | 600 mm            | 600 mm            | 1200 mm           | 1200 mm           |
| <b>DURCHMESSER</b>                    | Ø 76 mm           |
| <b>MATERIAL</b>                       | Stahl             |
| <b>FARBE</b>                          | Gelb              | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     |
| <b>GEWICHT</b>                        | 6,5 kg            | 7,5 kg            | 9 kg              | 10 kg             | 11,5 kg           | 15 kg             | 16,5 kg           |
| <b>ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTEN</b> | 160 × 140 × 10 mm |

# SICHERHEITSABSPERRUNGEN STAHL ZUM ANDÜBELN

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Sicherheitsbügel mit Querstange

Industrieunternehmen und Fertigungsstätten sind oft sehr verschieden, und erfordern daher unterschiedliche und flexible Sicherheitslösungen. Mitarbeiter aber auch teure Anlagen und Geräte müssen geschützt werden. Dafür bietet RS PRO zahlreiche Varianten an Absperrbügeln an, die speziell für die Sicherheit von Personen, aber auch für den Schutz von Maschinen oder Gebäuden konstruiert wurden.



| BEST.-NR. ↗ | 840-0629 | 204-1781 | 125-2176 | 125-2179 | 125-2180 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|



|                                       |               |                  |              |              |              |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>BREITE</b>                         | 1000 mm       | 1000 mm          | 1000 mm      | 1000 mm      | 1500 mm      |
| <b>HÖHE</b>                           | 1000 mm       | 1000 mm          | 1000 mm      | 1000 mm      | 1000 mm      |
| <b>DURCHMESSER</b>                    | Ø 40 mm       | Ø 40 mm          | Ø 40 mm      | Ø 40 mm      | Ø 40 mm      |
| <b>MATERIAL</b>                       | Stahl         | Verzinkter Stahl | Stahl        | Stahl        | Stahl        |
| <b>FARBE</b>                          | Schwarz, gelb | Grau             | Rot, weiß    | Gelb         | Gelb         |
| <b>GEWICHT</b>                        | 6,8 kg        | 6,8 kg           | 6,8 kg       | 6,8 kg       | 8,5 kg       |
| <b>ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTEN</b> | 150 × 150 mm  | 150 × 150 mm     | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm |

# SICHERHEITSABSPERRUNGEN STAHL ZUM ANDÜBELN

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Sicherheitsgeländer mit Querstange (Forts.)

Industrieunternehmen und Fertigungsstätten sind oft sehr verschieden, und erfordern daher unterschiedliche und flexible Sicherheitslösungen. Mitarbeiter aber auch teure Anlagen und Geräte müssen geschützt werden. Dafür bietet RS PRO zahlreiche Varianten an Absperrbügeln an, die speziell für die Sicherheit von Personen, aber auch für den Schutz von Maschinen oder Gebäuden konstruiert wurden.



| BEST.-NR. | 840-0638 | 204-1770 | 204-1782 | 840-0631 | 204-1783 | 204-1771 | 204-1784 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



|                                       |               |               |                  |               |                  |               |                  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>BREITE</b>                         | 1500 mm       | 2000 mm       | 2000 mm          | 1000 mm       | 1000 mm          | 2000 mm       | 2000 mm          |
| <b>HÖHE</b>                           | 1000 mm       | 1000 mm       | 1000 mm          | 1000 mm       | 1000 mm          | 1000 mm       | 1000 mm          |
| <b>DURCHMESSER</b>                    | Ø 40 mm       | Ø 40 mm       | Ø 40 mm          | Ø 60 mm       | Ø 60 mm          | Ø 60 mm       | Ø 60 mm          |
| <b>MATERIAL</b>                       | Stahl         | Stahl         | Verzinkter Stahl | Stahl         | Verzinkter Stahl | Stahl         | Verzinkter Stahl |
| <b>FARBE</b>                          | Schwarz, gelb | Schwarz, gelb | Grau             | Schwarz, gelb | Grau             | Schwarz, gelb | Grau             |
| <b>GEWICHT</b>                        | 8,5 kg        | 9,6 kg        | 9,6 kg           | 9,7 kg        | 9,7 kg           | 13,8 kg       | 13,8 kg          |
| <b>ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTEN</b> | 150 × 150 mm  | 150 × 150 mm  | 150 × 150 mm     | 150 × 150 mm  | 150 × 150 mm     | 150 × 150 mm  | 150 × 150 mm     |


# SICHERHEITSABSPERRUNGEN STAHL ZUM ANDÜBELN

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](http://rspro.com)



## Sicherheitsbügel mit Schutzplatte

Diese Absperrungen wurden für den Schutz von Anlagen und Maschinen in allen Industriebereichen entwickelt. Die Schutzplatten bestehen aus 3 mm dickem Stahl. Die Bügel können mittels Montageplatten mit je vier Bodenankern an Ort und Stelle montiert werden. Für den perfekten Schutz von Anlagen und teurem Equipment. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten.

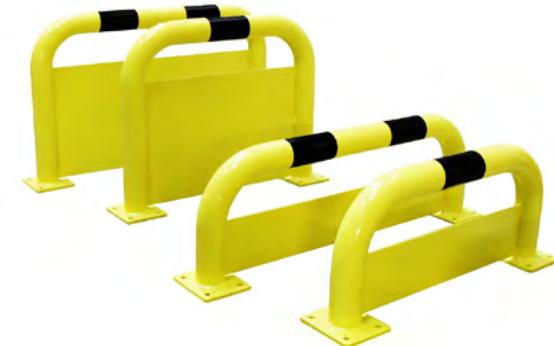

| BEST.-NR.                             | 174-5902          | 174-5904          | 174-5901          | 174-5903          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>HÖHE</b>                           | 350 mm            | 600 mm            | 350 mm            | 600 mm            |
| <b>BREITE</b>                         | 750 mm            | 750 mm            | 1000 mm           | 1000 mm           |
| <b>DURCHMESSER</b>                    | Ø 76 mm           | Ø 76 mm           | Ø 76 mm           | Ø 76 mm           |
| <b>TIEFE</b>                          | 160 mm            | 160 mm            | 160 mm            | 160 mm            |
| <b>MATERIAL</b>                       | Stahl             | Stahl             | Stahl             | Stahl             |
| <b>FARBE</b>                          | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     |
| <b>GEWICHT</b>                        | 9,5 kg            | 13 kg             | 11,10 kg          | 15,5 kg           |
| <b>ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTEN</b> | 160 × 140 × 10 mm |

# SICHERHEITSABSPERRUNGEN STAHL ZUM ANDÜBELN

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Eckschutzbügel

Eckschutzbügel bieten Gebäuden und Maschinen ausgezeichneten Schutz vor Fahrzeugen oder Gabelstaplern.

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten.



BEST.-NR. ↗

174-5899

174-5900

174-5898



|                                |                   |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FARBE                          | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     | Schwarz, gelb     |
| HÖHE                           | 350 mm            | 600 mm            | 1200 mm           |
| BREITE                         | 600 mm            | 600 mm            | 600 mm            |
| DURCHMESSER                    | Ø 76 mm           | Ø 76 mm           | Ø 76 mm           |
| MATERIAL                       | Stahl             | Stahl             | Stahl             |
| GEWICHT                        | 12,5 kg           | 15,5 kg           | 23,5 kg           |
| ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTEN | 160 × 140 × 10 mm | 160 × 140 × 10 mm | 160 × 140 × 10 mm |

# SICHERHEITSSPERREN STAHL ZUM ANDÜBELN

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Modulare Sicherheitsgeländer

Industrieunternehmen und Fertigungsstätten sind oft sehr verschieden, und erfordern daher unterschiedliche und flexible Sicherheitslösungen. Mitarbeiter aber auch teure Anlagen und Geräte müssen geschützt werden. Dafür bietet RS PRO zahlreiche Varianten an Absperrbügeln an, die speziell für die Sicherheit von Personen, aber auch für den Schutz von Maschinen oder Gebäuden konstruiert wurden.



| BEST.-NR.                     | 174-5912 | 174-5914 | 174-5916     | 174-5918     | 174-5919     | 174-5917    | 174-5920    |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                               |          |          |              |              |              |             |             |
| HÖHE                          | —        | —        | 1000 mm      | 1000 mm      | 1000 mm      | 1000 mm     | 1000 mm     |
| BREITE                        | 650 mm   | 700 mm   | 200 mm       | 200 mm       | 380 mm       | 800 mm      | —           |
| DURCHMESSER                   | Ø 40 mm  | Ø 40 mm  | Ø 40 mm      | Ø 40 mm      | Ø 40 mm      | Ø 40 mm     | Ø 40 mm     |
| MATERIAL                      | Stahl    | Stahl    | Stahl        | Stahl        | Stahl        | Stahl       | Stahl       |
| FARBE                         | Gelb     | Gelb     | Gelb         | Gelb         | Gelb         | Gelb        | Gelb        |
| GEWICHT                       | 0,8 kg   | 0,9 kg   | 3,06 kg      | 2,54 kg      | 3,11 kg      | 6,6 kg      | 3,4 kg      |
| ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTE | -        | -        | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 60 x 150 mm | 60 x 150 mm |

# ABSPERRBÜGEL STAHL, ZUM EINBETONIEREN ODER STECKMONTAGE

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Absperrbügel zum Einbetonieren oder Steckmontage

Besonders belastbare Absperrbügel von RS PRO. Aus Stahl gefertigt, in den Farben gelb und schwarz. Diese Absperrungen sind für Anwendungen in Innenräumen geeignet, z. B. um bestimmte Bereiche, Sicherheitszonen oder Durchgänge abzugrenzen. Im Freien ist sie u.a. auf Parkplätzen, bei Straßensperren, als Stoßschutz oder bei starkem Gefälle als Geländer für Fußgänger einsetzbar.

Aufgrund der Widerstandsfähigkeit dieser Bügel können schnell und sicher Bereichsabgrenzungen installiert werden. Sie verfügen über eine horizontale Querstange, die einen zusätzlichen Schutz gewährleistet. Neben dem Einbetonieren, lassen sich diese Sperrbügel mit separat erhältlichen Fixierelementen am Boden befestigen oder versenken.



BEST.-NR. ↗

204-1774

204-1773



|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| BREITE      | 500 mm        | 1000 mm       |
| HÖHE        | 1200 mm       | 1200 mm       |
| DURCHMESSER | Ø 40 mm       | Ø 40 mm       |
| MATERIAL    | Stahl         | Stahl         |
| FARBE       | Schwarz, gelb | Schwarz, gelb |
| GEWICHT     | 3,55 kg       | 4,55 kg       |

# SICHERHEITSSPERREN STAHL, ZUM EINBETONIEREN ODER STECKMONTAGE

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Befestigungselemente

Für die Befestigung von Absperrbügeln, um bestimmte Bereiche, Sicherheitszonen oder Durchgänge in Innenräumen abzugrenzen. Im Freien sind sie u.a. auf Parkplätzen, bei Straßen sperren, als Stoßschutz oder bei starkem Gefälle als Geländer für Fußgänger zu finden.

Aufgrund der Widerstandsfähigkeit dieser Befestigungselemente können schnell und sicher Bereichsabgrenzungen installiert werden. Diese Halter ermöglichen es, Sperren einfach und schnell zu entfernen oder umzustecken.



| BEST.-NR. ↗ | 204-1777 | 204-1779 | 204-1775 | 204-1780 | 204-1778 | 204-1776 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



|                         |                  |                  |         |                  |                  |         |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|---------|
| <b>BEFESTIGUNGSROHR</b> | Einfach          | Einfach          | Einfach | Doppelt          | Doppelt          | Doppelt |
| <b>HÖHE</b>             | 300 mm           | 200 mm           | 200 mm  | 200 mm           | 300 mm           | 200 mm  |
| <b>DURCHMESSER</b>      | 40 mm            | 40 mm            | 40 mm   | 40 mm            | 40 mm            | 40 mm   |
| <b>MATERIAL</b>         | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Stahl   | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Stahl   |
| <b>FARBE</b>            | Grau             | Grau             | Schwarz | Grau             | Grau             | Schwarz |
| <b>GEWICHT</b>          | 1,7 kg           | 1,8 kg           | 1,3 kg  | 2,3 kg           | 3,6 kg           | 2,7 kg  |

## Verkehrsabsperrungen

Bei RS PRO finden Sie ein komplettes Angebot rund um das Thema Verkehrsregelung. Diese robusten Sicherheitssperren aus Polypropylen widerstehen auch den extremsten Wetterbedingungen und Arbeitsumgebungen.

Hauptzweck dieser Verkehrsabsperrungen sind der Einsatz als Hindernis oder Umzäunung, um Fußgänger am Betreten verbotener Bereiche zu hindern und gefährliche Zonen wie Baugruben klar sichtbar zu machen. Diese Barrieren lassen sich nach Belieben anreihen; mehrere Sperren können mithilfe integrierter Steckverbindungen miteinander kombiniert werden.



BEST.-NR. 

217-5259




|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| HÖHE                     | 1015 mm           |
| LÄNGE                    | 2080 mm           |
| MATERIAL                 | PP                |
| FARBE                    | Orange            |
| GEWICHT                  | 20,60 kg          |
| ABMESSUNGEN<br>DER FÜSSE | 600 x 100 x 60 mm |


## Ausziehbare Absperrungen

Die ausziehbaren Absperrungen von RS PRO sind ideal für den Einsatz als Sicherheitssperren zur Abgrenzung von Bereichen sowohl in kommerziellen als auch industriellen Umgebungen.

Sie werden verwendet, um Bereiche, die vorübergehend zur Reinigung oder Wartung abgesperrt sind, für den Fußgängerverkehr unzugänglich zu machen oder um Wege in Warenlagern als für den Fahrzeugverkehr verboten zu kennzeichnen.

Zur einfachen Lagerung können diese Absperrungen auf einen Bruchteil ihrer eigentlichen Länge zusammengeschoben werden.

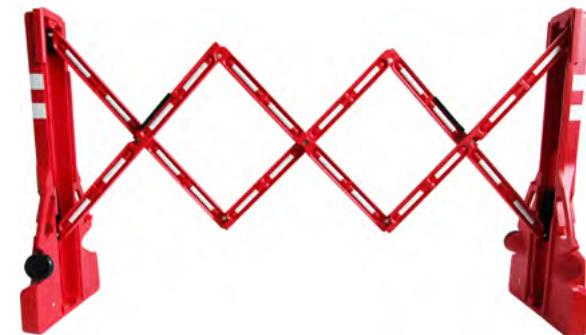
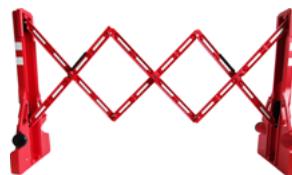
| BEST.-NR.   | 625-0942  | 174-5891  | 174-5928  | 625-1103   |
|---|---|---|---|--|
|  |  |    |  |  |
| <b>AUSFÜHRUNG</b>   | Faltbarriere  | Faltbarriere  | Ausziehbare Barriere  | Einzäunung                                       |
| <b>HÖHE</b>   | 1000 mm   | 1600 mm   | Höhe der Box: 270 mm  | 1000 mm  |
| <b>BREITE</b>   | 2400 mm   | 3000 mm   | Breite der Box: 390 mm  | 50 m   |
| <b>TIEFE</b>  | 400 mm  | 400 mm  | Tiefe der Box: 120 mm   | —  |
| <b>MATERIAL</b>   | PP (Polypropylen)   | Stahl   | Polyester   | PP   |
| <b>FARBE</b>  | Rot, weiß   | Rot, weiß   | Orange, weiß  | Orange   |
| <b>DETAILS</b>  | Fuß kann mit Wasser beschwert werden.   | Vier Räder am Fuß der Absperrung ermöglichen ein einfaches Verschieben und dank der Bremsen an den Rädern bleibt die Absperrung während der Benutzung sicher an ihrer Position. | Länge des Bandes: 15 m<br>Höhe des Bandes: 30 cm                                    | Kann mit Stahlpfosten 625-1068 verwendet werden. |

# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN GUMMI

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](http://rspro.com)



## Schutzschwelle

Rammschutzbügel und Schutzschwellen sind in Arbeitsumgebungen unerlässlich, in denen Fahrzeuge rückwärts fahren, schwere Lasten befördern oder in stark befahrenen Bereichen parken und daher Verletzungen oder Schäden an Einrichtungen oder Gebäuden verursachen können.

An Wänden stehende Dinge wie Regale, Schränke, Werkbänke oder Werkzeugwagen benötigen einen gesicherten Arbeitsbereich für Arbeiter oder Besucher. Hier kann das Risiko bestehen, dass Personen von rückwärts fahrenden Fahrzeugen erfasst oder von Gabelstaplern übersehen werden.

Diese einfache Gummischwelle kann potenzielle Stöße absorbieren und so die Gefahr von Verletzungen reduzieren.



BEST.-NR. ↴

204-1757



AUSFÜHRUNG

Bodenschutz

VERWENDUNG

Ideal für Lkws und Gabelstapler

MATERIAL

Gummi

HÖHE

200 mm

BREITE

1000 mm

FARBE

Schwarz

BEFESTIGUNGSELEMENTE  
MITGELIEFERT

Ø 16 mm x 240 mm 240 mm

## Rammschutzbügel

Diese Schutzvorrichtungen schützen Regale und sonstige leicht zu beschädigende Geräte in allen Industriebereichen. Sie bestehen aus 3 mm dickem Stahl und verfügen über Platten mit je zwei Befestigungslöchern. Sie erhöhen die Sicherheit an Ihren Industriestandorten. Bodenanker separat erhältlich.



| BEST.-NR.                      | 174-5946         | 174-5945         | 174-5947         | 174-5944         |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FORM                           | Rechtwinklig     | Gerade           | Gerade           | Gerade           |
| FARBE                          | Schwarz, gelb    | Schwarz, gelb    | Schwarz, gelb    | Schwarz, gelb    |
| HÖHE                           | 86 mm            | 86 mm            | 86 mm            | 86 mm            |
| BREITE                         | 650 mm           | 400 mm           | 800 mm           | 1200 mm          |
| TIEFE                          | 650 mm           | 130 mm           | 130 mm           | 130 mm           |
| DURCHMESSER                    | Ø 76 mm          | Ø 76 mm          | Ø 76 mm          | Ø 76 mm          |
| MATERIAL                       | Stahl            | Stahl            | Stahl            | Stahl            |
| GEWICHT                        | 4,8 kg           | 3,5 kg           | 4,5 kg           | 6,8 kg           |
| ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTEN | 130 x 70 x 10 mm |

# WAND- UND DECKENSCHUTZ SCHAUMSTOFF

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](http://rspro.com)



## Wand- und Deckenschutz

Zuverlässiger Wand- und Deckenschutz von RS PRO Diese nach den Industriestandards gefertigten Schutzvorrichtungen sind eine hervorragende Lösung für zum Schutz von Mitarbeitern und Ausrüstung besonders in Arbeitsbereichen mit sehr viel Personen- und Fahrzeugverkehr.



| BEST.-NR.     | 840-0607                 | 204-1809                                | 840-0619                                | 216-7967                                | 840-0613                                |
|---------------|--------------------------|---|---|---|---|
|               |                          |   |   |   |   |
| FORM          | Stoßfänger               | Gerade                                  | Gerade                                  | Gerade                                  | Gerade                                  |
| BREITE        | 150 mm                   | 300 mm                                  | 300 mm                                  | 300 mm                                  | 1000 mm                                 |
| LÄNGE         | 1 m                      | 1 m                                     | 5 m                                     | 5 m                                     | 1,50 m                                  |
| STÄRKE        | 80 mm                    | 20 mm                                   | 20 mm                                   | 20 mm                                   | 20 mm                                   |
| MATERIAL      | EVA                      | NBR                                     | NBR                                     | NBR                                     | NBR                                     |
| FARBE         | Schwarz, gelb            | Schwarz, gelb                           | Schwarz, gelb                           | Rot, weiß, grau                         | Schwarz, gelb                           |
| BESTÄNDIGKEIT | Säure, Fett              | Produkte auf Erdölbasis, Säure und Fett | Produkte auf Erdölbasis, Säure und Fett | Produkte auf Erdölbasis, Säure und Fett | Produkte auf Erdölbasis, Säure und Fett |
| BEFESTIGUNG   | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband                | Doppelseitiges Klebeband                | Doppelseitiges Klebeband                | Doppelseitiges Klebeband                |

# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN SCHAUMSTOFF

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](http://rspro.com)



## Kanten- und Regalschutz

Ecken- und Kantenschutzvorrichtungen sind eine schnelle und einfache Lösung zum Schutz von Mitarbeitern und Ausrüstung in Bereichen mit viel Personen- oder Fahrzeugverkehr. Sie können an beliebigen Oberflächen befestigt werden und bieten so Schutz vor Aufprall an einer Ecke oder Kante. Diese Schutzvorrichtungen aus Schaumstoff mit ihrem gut sichtbaren schwarz-gelben Design sind säure-, öl- und fettabweisend und damit für den Einsatz in entsprechenden Umgebungen geeignet.



| BEST.-NR. ↗ | 204-1810 | 724-9779 | 840-0600 | 840-0603 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|----------|----------|



|                    |                                    |                |                |                |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| FORM               | Eckig                              | Rund           | Rund           | Rund           |
| MATERIAL           | EVA                                | EVA            | EVA            | EVA            |
| FARBE              | Schwarz, gelb                      | Schwarz, gelb  | Schwarz, gelb  | Schwarz, gelb  |
| ABMESSUNGEN        | 1000 x 180 x 160 mm<br>(L x B x H) | 750 mm (L)     | 1000 mm (L)    | 1000 mm (L)    |
| DURCHMESSER        | —                                  | Ø 40 mm        | Ø 100 mm       | Ø 150 mm       |
| GRÖSSE DER ÖFFNUNG | —                                  | 20 x 8 mm      | 50 x 8 mm      | 75 x 15 mm     |
| BESTÄNDIGKEIT      | Säure und Fett                     | Säure und Fett | Säure und Fett | Säure und Fett |

# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN SCHAUMSTOFF

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Kanten- und Regalschutz mit Klebeband

Ecken- und Kantenschutzvorrichtungen sind eine schnelle und einfache Lösung zum Schutz von Mitarbeitern und Ausrüstung in Bereichen mit viel Personen- oder Fahrzeugverkehr. Sie können an beliebigen Oberflächen befestigt werden und bieten so Schutz vor Aufprall an einer Ecke oder Kante. Diese Schutzvorrichtungen aus Schaumstoff mit ihrem gut sichtbaren schwarz-gelben Design sind säure-, öl- und fettabweisend und damit für den Einsatz in entsprechenden Umgebungen geeignet.

Mit doppelseitigem Klebeband geliefert.



| BEST.-NR. | 724-9794 | 724-9791 | 204-1808 | 840-0616 | 724-9766 | 840-0596 | 840-0590 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



|                                |                                |                                |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FORM</b>                    | 90°-Winkel                     | 90°-Winkel                     | Ecke                     | Ecke                     | Ecke                     | Ecke                     | Ecke                     |
| <b>MATERIAL</b>                | NBR                            | NBR                            | EVA                      | EVA                      | EVA                      | EVA                      | EVA                      |
| <b>FARBE</b>                   | Schwarz, gelb                  | Rot, weiß                      | Schwarz, gelb            |
| <b>ABMESSUNGEN</b>             | 70 × 30 × 30 mm<br>(L × B × H) | 70 × 30 × 30 mm<br>(L × B × H) | 400 × 150 mm<br>(L × B)  | 730 × 300 mm<br>(L × B)  | 750 mm (L)               | 1000 mm (L)              | 1000 mm (L)              |
| <b>STÄRKE/<br/>DURCHMESSER</b> | 8 mm                           | 8 mm                           | 15 mm                    | 25 mm                    | Ø 40 mm                  | Ø 100 mm                 | Ø 150 mm                 |
| <b>GRÖSSE DER<br/>ÖFFNUNG</b>  | (k. A.)                        | (k. A.)                        | 75 × 75 mm               | 150 × 150 mm             | 20 × 20 mm               | 50 × 50 mm               | 75 × 75 mm               |
| <b>BESTÄNDIGKEIT</b>           | Öl und Fett                    | Öl und Fett                    | Säure und Fett           | Säure und Fett           | Säure und Fett           | Säure und Fett           | Säure und Fett           |
| <b>BEFESTIGUNG</b>             | Doppelseitiges Klebeband       | Doppelseitiges Klebeband       | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges Klebeband |


# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN SCHAUMSTOFF

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Kanten- und Regalschutz mit Klebeband (Forts.)

Wird mit doppelseitigem Klebeband ausgeliefert.

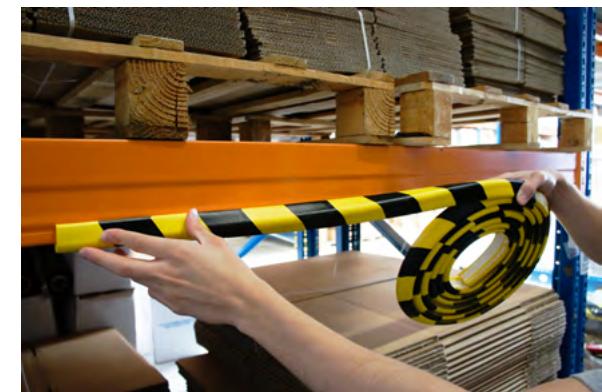

| BEST.-NR. ↗ | 724-9788 | 724-9776 | 724-9782 | 724-9785 | 724-9798 | 724-9808 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



|               |                                 |                                 |                                  |                                  |                                 |                                  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| FORM          | Ecke                            | Ecke                            | Ecke                             | Ecke                             | Gerade                          | Gerade                           |
| MATERIAL      | NBR                             | NBR                             | NBR                              | NBR                              | NBR                             | NBR                              |
| FARBE         | Schwarz, gelb                   | Rot, weiß                       | Schwarz, gelb                    | Rot, weiß                        | Schwarz, gelb                   | Schwarz, gelb                    |
| ABMESSUNGEN   | 750 × 30 × 30 mm<br>(L × B × H) | 750 × 30 × 30 mm<br>(L × B × H) | 5000 × 30 × 30 mm<br>(L × B × H) | 5000 × 30 × 30 mm<br>(L × B × H) | 750 × 60 × 10 mm<br>(L × B × H) | 5000 × 60 × 10 mm<br>(L × B × H) |
| STÄRKE        | 8 mm                            | 8 mm                            | 8 mm                             | 8 mm                             | 10 mm                           | 10 mm                            |
| BESTÄNDIGKEIT | Öl und Fett                     | Öl und Fett                     | Öl und Fett                      | Öl und Fett                      | Säure und Fett                  | Säure und Fett                   |
| BEFESTIGUNG   | Doppelseitiges Klebeband        | Doppelseitiges Klebeband        | Doppelseitiges Klebeband         | Doppelseitiges Klebeband         | Doppelseitiges Klebeband        | Doppelseitiges Klebeband         |

# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN ELASTISCH

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Poller/Pfosten

Diese flexiblen Pfosten können nicht zerbrechen oder verbiegen. Die Fertigung aus Polyurethan macht ihn extrem strapazierfähig. Ideal für Bereiche, in denen wiederholte leichte Stöße bei auftreten.

Diese Sicherheitspfosten können mithilfe separater erhältlicher Fixierelemente dauerhaft installiert werden, um einen definierten Bereich zu schützen. Mit ihrer ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit sind diese Poller auch in rauen Umgebungen einsetzbar. Sie bewähren sich besonders in solchen Bereichen, in denen Fahrzeuge langsam fahren und ein hohes Fußgängeraufkommen herrscht.



| BEST.-NR. ↗        | 204-1814      | 204-1815      | 204-1811      |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |               |               |               |
| <b>MATERIAL</b>    | Polyurethan   | Polyurethan   | Polyurethan   |
| <b>HÖHE</b>        | 1130 mm       | 1130 mm       | 600 mm        |
| <b>BREITE</b>      | 80 mm         | 100 mm        | 100 mm        |
| <b>DURCHMESSER</b> | Ø 80 mm       | Ø 100 mm      | Ø 100 mm      |
| <b>FARBE</b>       | Schwarz, gelb | Schwarz, gelb | Schwarz, gelb |

# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN ELASTISCH

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Befestigungen für Poller/Pfosten

Diese Befestigungen wurden für Sicherheitspfosten, die in den Boden eingelassen und schnell wieder entfernt werden sollen konzipiert. Dadurch werden diese meistens für nicht dauerhaften Einsatz verwendet.

RS PRO hat diese Befestigungen so entwickelt, dass Pfosten später leicht entfernt oder ausgetauscht werden können. Nach der Entfernung eines Pfostens kann die Öffnung abgedeckt werden, sodass kein Loch im Boden sichtbar bleibt. Sie bewähren sich besonders an Autostellplätzen oder Ladebuchten, die zu bestimmten Uhrzeiten, jedoch nur von befugten Mitarbeitern und Fahrzeugen angefahren werden sollen.



BEST.-NR. ↴

204-1816

204-1818



|             |         |          |
|-------------|---------|----------|
| LÄNGE       | 210 mm  | 220 mm   |
| BREITE      | 170 mm  | 190 mm   |
| HÖHE        | 240 mm  | 240 mm   |
| DURCHMESSER | Ø 80 mm | Ø 100 mm |
| FARBE       | Schwarz | Schwarz  |

# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN ELASTISCH

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Poller/Pfosten zum Andübeln

Dieser Absperrpfosten von RS PRO können in den Boden verschraubt. Diese Varianten sind für den dauerhaften Einsatz vorgesehen, da sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.

Sie bewähren sich besonders an Autostellplätzen oder Ladebuchten, die zu bestimmten Uhrzeiten, jedoch nur von befugten Mitarbeitern und Fahrzeugen angefahren werden.



| BEST.-NR. ↗                   | 204-1812      | 840-0641      | 174-5998      | 204-1813      | 174-6003      | 125-2188      |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                               |               |               |               |               |               |               |
| MATERIAL                      | Polyurethan   | Polyurethan   | Polyurethan   | Polyurethan   | Polyurethan   | Polyurethan   |
| HÖHE                          | 400 mm        | 800 mm        | 1000 mm       | 1000 mm       | 1000 mm       | 1000 mm       |
| DURCHMESSER                   | Ø 100 mm      | Ø 100 mm      | Ø 80 mm       | Ø 140 mm      | Ø 160 mm      | Ø 270 mm      |
| ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTE | 200 × 200 mm  | 200 × 200 mm  | 150 × 150 mm  | 300 × 300 mm  | 250 × 250 mm  | 430 × 430 mm  |
| FARBE                         | Gelb, schwarz |



# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN ELASTISCH

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Absperrbügel zum Andübeln

Elastische Schutzvorrichtungen zum Schutz von Gebäuden. Sie schützen vor einem Aufprall von Fahrzeugen und verhüten sonstige Schäden. Aufgrund des Fertigungsstoffs Polyurethan nehmen sie nach einem Stoß ihre ursprüngliche Form wieder an.  
Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.



BEST.-NR. ↗

174-6002

174-6001



|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| MATERIAL                      | Polyurethan   | Polyurethan   |
| HÖHE                          | 750 mm        | 1000 mm       |
| BREITE                        | 1200 mm       | 1200 mm       |
| DURCHMESSER                   | Ø 80 mm       | Ø 80 mm       |
| FARBE                         | Schwarz, gelb | Schwarz, gelb |
| ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTE | 150 × 140 mm  | 150 × 140 mm  |



# RAMMSCHUTZBÜGEL UND SCHUTZSCHWELLEN ELASTISCH

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](https://rspro.com)



## Rammschutzbügel

Diese elastische Schutzvorrichtung hat einen Durchmesser von 80 mm. Sie bietet Gebäuden und Maschinen ausgezeichneten Schutz vor Transportwagen und Gabelstaplern.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.



BEST.-NR.

174-5999



AUSFÜHRUNG

Elastischer Bodenschutz zum Andübeln

MATERIAL

Polyurethan

HÖHE

120 mm

BREITE

1200 mm

DURCHMESSER

Ø 80 mm

FARBE

Schwarz, gelb

ABMESSUNGEN DER  
MONTAGEPLATTE

150 x 140 mm



## Absperrpfosten

Ideal für Bereiche, in denen ein Poller durch wiederholte Stöße bei niedrigem Tempo vermutlich in Mitleidenschaft gezogen würde.

Diese Sicherheitspfosten aus Stahl von RS PRO sind für dauerhafte Installation gedacht, um einen bestimmten Bereich zu schützen. Befestigungsmaterial bitte separat bestellen. Sie sind mit verschiedenfarbigen Reflektionsstreifen erhältlich und bewähren sich besonders in solchen Bereichen, in denen Fahrzeuge langsam fahren und ein hohes Fußgängeraufkommen herrscht.



| BEST.-NR. ↗  | 204-1787   | 204-1785   | 204-1786   | 174-5953   | 204-1788   | 174-5949      |
|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  |  |               |
| <b>DURCHMESSER</b>   | Ø 89 mm  | Ø 90 mm  | Ø 90 mm  | Ø 90 mm  | Ø 159 mm   | Ø 159 mm      |
| <b>HÖHE</b>  | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 1200 mm  | 800 mm   | 1200 mm       |
| <b>MATERIAL</b>  | Edelstahl  | Stahl  | Stahl  | Stahl  | Edelstahl  | Stahl         |
| <b>FARBE</b>   | Grau   | Schwarz, gelb  | Chrom  | Schwarz, gelb  | Grau   | Schwarz, gelb |
| <b>ABMESSUNGEN DER MONTAGEPLATTE</b>   | Ø 170 mm   | 200 × 200 mm   | 200 × 200 mm   | 200 × 200 mm   | Ø 240 mm   | 285 × 285 mm  |
| <b>GEWICHT</b>   | 3,9 kg   | 7,4 kg   | 7,4 kg   | 10 kg  | 11,5 kg  | 21 kg         |



# ABSPERRPFOSTEN STAHL

Jetzt kaufen und stöbern auf [rspro.com](http://rspro.com)



## Stahlbarrieren mit Kette

Pfosten mit Ketten dienen als temporäre Sperren die leicht aufgebaut und entfernt werden können. Sie sind ideal zur Absperrung von Bereichen, in denen Wartungen oder Reparaturen ausgeführt werden, für Kontrolle von Menschenmengen oder zur Regelung von Warteschlangen.



| BEST.-NR.              | 174-5952                        | 174-5948             | 174-5950                      |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                        |                                 |                      |                               |
| <b>FARBE</b>           | Rot, weiß                       | Rot, weiß            | Rot, weiß                     |
| <b>MATERIAL</b>        | Stahl                           | Stahl                | Stahl                         |
| <b>INHALT DES SETS</b> | 6 Pfosten, 12 Haken, 15 m Kette | 2 Pfosten, 2 m Kette | 1 Pfosten, 2 Haken, 2 m Kette |

## Kunststoffpfosten mit Kette

Pfosten mit Ketten dienen als temporäre Sperren die leicht aufgebaut und entfernt werden können. Sie sind ideal zur Absperrung von Bereichen, in denen Wartungen oder Reparaturen ausgeführt werden, für Kontrolle von Menschenmengen oder zur Regelung von Warteschlangen.



BEST.-NR. ↴

217-5261



FARBE

Rot, weiß

MATERIAL

Pfosten: ABS; Kette: Polypropylen

INHALT DES SETS

6 Pfosten, 10 m Kette

## Spiegel

Spiegel, die wie eine Kuppel gewölbt sind, auch als Konvexspiegel bezeichnet, sollen einen bestimmten Bereich in einem breiteren Winkel wiedergeben und Menschen, die auf den Spiegel blicken, eine erweiterte Sicht bieten. Sie werden üblicherweise mit einem geeigneten Träger in einem bestimmten Halter an einer Wand befestigt. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich: als runder Konvexspiegel, als Voll-, Halb-, und Viertelkuppel-Konvexspiegel und als Rechteckspiegel. Diese Arten von Sicherheitsspiegeln werden häufig dort angebracht, wo eine Person um die Ecke sehen oder eine schwierige Stelle oder eine tote Zone einsehen muss.

Rechteckige Sicherheitsspiegel für Außenbereiche sind üblicherweise bruchfest, wassererdicht und im Allgemeinen sehr widerstandsfähig. Sie können mit einer Sicherheitsschraube an einer Wand oder auf einer Oberfläche befestigt werden.



| BEST.-NR. ↗ | 663-4621 | 663-4624 | 663-4589 | 663-4595 | 663-4599 | 663-4609 | 663-4583 | 663-4592 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|




|                     |               |               |                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>AUSFÜHRUNG</b>   | Konvexspiegel | Konvexspiegel | Konvexspiegel   | Konvexspiegel mit Reflektorband |
| <b>FORM</b>         | Kuppel        | Halbkuppel    | Rund            | Rund                            | Rund                            | Rund                            | Rechteckig                      | Rechteckig                      |
| <b>ABMESSUNGEN</b>  | Ø 650 mm      | Ø 650 mm      | Ø 330 mm        | 450 mm                          | 660 mm                          | 920 mm                          | 610 × 430 mm                    | 950 × 670 mm                    |
| <b>MATERIAL</b>     | Polycarbonat  | Polycarbonat  | Glas            | Polycarbonat                    | Polycarbonat                    | Polycarbonat                    | Polycarbonat                    | Polycarbonat                    |
| <b>FARBE</b>        | —             | —             | —               | Rot, weiß                       |
| <b>SICHTWEITE</b>   | 6 m           | 6 m           | 5 m             | 7 m                             | 12 m                            | 20 m                            | 10 m                            | 20 m                            |
| <b>INNEN/AUSSEN</b> | Innen         | Innen         | Innen und außen | Außen                           | Außen                           | Außen                           | Außen                           | Außen                           |
| <b>SICHTBARKEIT</b> | 360°          | 180°          | 130°            | 130°                            | 130°                            | 130°                            | 130°                            | 130°                            |

## Rutschschutz für Treppen und Stufen

Treppenkanten-Rutschprofile von RS PRO zur Reduzierung des Unfallrisikos an kommerziellen oder industriellen Arbeitsplätzen.

Die rutschfesten Treppenkantenschienen haben einen Aluminiumrahmen mit rutschfester Beschichtung. Eine ansprechende Optik und die Möglichkeit einer einfachen Reinigung sind weitere Pluspunkte. Perfekt für hoch frequentierte Bereiche, öffentliche Zugänge und Treppenhäuser.

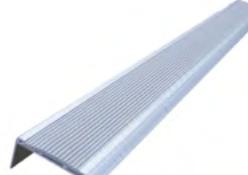

| BEST.-NR. ↗  | 174-5941   | 174-5943  | 174-5942   | 174-5938   | 174-5940   | 174-5939               |
|--|--|---|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  |  |  |                        |
| <b>LÄNGE</b>   | 900 mm   | 900 mm  | 900 mm   | 1300 mm  | 1300 mm  | 1300 mm                |
| <b>BREITE</b>  | 76 mm  | 70 mm   | 76 mm  | 76 mm  | 70 mm  | 76 mm                  |
| <b>STÄRKE</b>  | 20 mm  | 30 mm   | 20 mm  | 20 mm  | 30 mm  | 20 mm                  |
| <b>FARBE</b>   | Schwarz  | Grau  | Gelb   | Schwarz  | Grau   | Gelb                   |
| <b>MATERIAL</b>  | Aluminium  | Aluminium   | Aluminium  | Aluminium  | Aluminium  | Aluminium              |
| <b>OBERFLÄCHENTYP</b>  | Rutschfest   | Rutschfest  | Rutschfest   | Rutschfest   | Rutschfest   | Rutschfest             |
| <b>FORMAT</b>  | Blech  | Blech   | Blech  | Blech  | Blech  | Blech                  |
| <b>MERKMALE</b>  | Schwarzer Quarz  | PVC   | Fluoreszierender Quarz   | Schwarzer Quarz  | PVC  | Fluoreszierender Quarz |

## Kunststoffgliederkette

Die Absperrkette aus Kunststoff von RS PRO ist in mehreren Farben erhältlich. Diese Kunststoffketten können für verschiedene Anwendungen wie Sicherheitsabsperrsysteme sowie Hängeschilder und Banner verwendet werden. Die Absperrketten sind ideal zum Kennzeichnen von Begrenzungen und zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen.



| BEST.-NR. ↗  | 503-685   | 125-2182   | 175-7377   | 503-679                                  |
|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| <b>FARBE</b>   | Schwarz, gelb   | Fluoreszierend   | Grün, weiß   | Rot, weiß                                |
| <b>LÄNGE</b>   | 25 m  | 25 m   | 25 m   | 25 m                                     |
| <b>MATERIAL</b>  | Kunststoff  | Kunststoff   | Kunststoff   | Kunststoff                               |
| <b>LÄNGE DER GLIEDER</b>   | 50 mm   | 50 mm  | —  | 50 mm                                    |
| <b>BREITE DER GLIEDER</b>  | 30 mm   | —  | —  | 30 mm                                    |
| <b>KETTE</b>   | 28 Glieder je Meter; gesamt: 700 Glieder  | 28 Glieder je Meter; gesamt: 700 Glieder   | 28 Glieder je Meter; gesamt: 700 Glieder   | 28 Glieder je Meter; gesamt: 700 Glieder |

## Produkte von RS PRO werden nach internationalen Normen von führenden Ingenieuren geprüft.

Nur Produkte, die diesen Prozess erfolgreich durchlaufen haben, erhalten unser Gütesiegel – für Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Dies unterstreichen wir mit einer verlängerten Garantie als Beleg dafür, dass unsere Produkte zuverlässig und langfristig die Qualität bieten, die Sie erwarten.



### KONTROLLIERT

Auf Einhaltung von Industriestandards



### GEPRÜFT

Von führenden Ingenieuren



### GETESTET

Auf garantie Qualität und Leistung

