

PARATHOM HQL LED

Lampes LED spéciales



Domaines d'application

- Rues
- Zone d'éclairage
- Zones piétonnes
- Parcs
- Industrie
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Avantages produits

- Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
- Allumage instantané

Caractéristiques produit

- Ballast électronique intégré avec facteur de puissance élevé
- Type de protection : IP60
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)



Fiche de données gamme de produits


Fiche technique

Description produit	Données électriques		Données photométriques					Données photométriques	Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux nominale	Flux lumineux	Temp. de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Teinte de couleur (désignation)	Temps de préchauffage (60 %)	Longueur totale	Diamètre
PARATHOM HQL LED 2000 lm 18 W/840 E27	18,00 W	220...240 V	2000 lm	2000 lm	4000 K	≥80	Cool White	< 0,50 s	166,0 mm	70,0 mm
PARATHOM HQL LED 2500 lm 24 W/840 E27	24,00 W	220...240 V	2500 lm	2500 lm	4000 K	≥80	Cool White	< 0,50 s	186,0 mm	70,0 mm
PARATHOM HQL LED 3000 lm 27 W/840 E27	27,00 W	220...240 V	3000 lm	3000 lm	4000 K	≥80	Cool White	< 0,50 s	205,0 mm	93,0 mm
PARATHOM HQL LED 4000 lm 36 W/840 E27	36,00 W	220...240 V	4000 lm	4000 lm	4000 K	≥80	Cool White	< 0,50 s	235,0 mm	93,0 mm
PARATHOM HQL LED 6000 lm 54 W/840 E27	54,00 W	220...240 V	6000 lm	6000 lm	4000 K	≥80	Cool White	< 0,50 s	265,0 mm	93,0 mm


Description produit	Poids du produit	Température	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités
		Plage de température ambiante	Durée de vie nominale	Nombre de cycles de commutation	Flux résiduel en fin de vie nominale	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Gradable
PARATHOM HQL LED 2000 lm 18 W/840 E27	365,00 g	-20...+60 °C	32000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Oui	Non
PARATHOM HQL LED 2500 lm 24 W/840 E27	410,00 g	-20...+60 °C	32000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Oui	Non
PARATHOM HQL LED 3000 lm 27 W/840 E27	745,00 g	-20...+60 °C	32000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Oui	Non
PARATHOM HQL LED 4000 lm 36 W/840 E27	826,00 g	-20...+60 °C	32000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Oui	Non
PARATHOM HQL LED 6000 lm 54 W/840 E27	955,00 g	-20...+60 °C	32000 h	100000	0,70	E27	0,0 mg	Oui	Non

Fiche de données gamme de produits


Description produit	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
	Type de protection	Classe d'énergie efficace	Système codage internationale de lampe
PARATHOM HQL LED 2000 lm 18 W/840 E27	IP60	A+	DRQ-18-220-240-E27-70/166
PARATHOM HQL LED 2500 lm 24 W/840 E27	IP60	A+	DRQ-24-220-240-E27-70/186
PARATHOM HQL LED 3000 lm 27 W/840 E27	IP60	A+	DRQ-27-220-240-E27-93/205
PARATHOM HQL LED 4000 lm 36 W/840 E27	IP60	A+	DRQ-36-220-240-E27-93/235
PARATHOM HQL LED 6000 lm 54 W/840 E27	IP60	A+	DRQ-54-220-240-E27-93/265

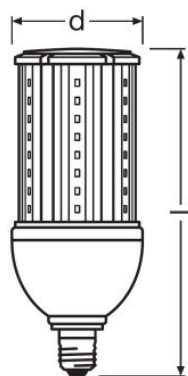


PARATHOM HQL LED 2000 lm 18

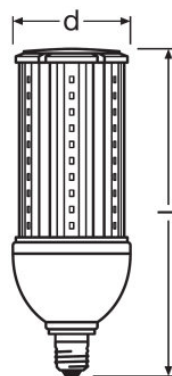

PARATHOM HQL LED 2500 lm 24

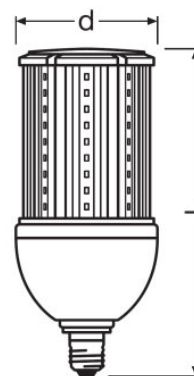

PARATHOM HQL LED 3000 lm 27

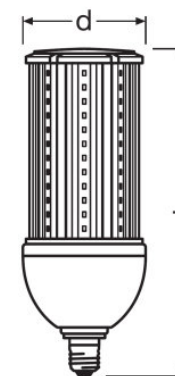

PARATHOM HQL LED 4000 lm 36


Fiche de données gamme de produits

W/840 E27

W/840 E27

W/840 E27

W/840 E27

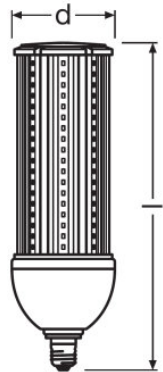

PARATHOM HQL LED 6000 lm 54
W/840 E27

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DST_00.01 Texte de la feuille de [calc.]

- Before installation it must be checked, if the luminaire and especially the base is capable to carry the weight of the lamp.
- Control gears (magnetic and electronic), igniters and capacitors must be removed from the electric circuit of the luminaire before operation.

Fiche de données gamme de produits

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899961555	PARATHOM HQL LED 2000 lm 18 W/840 E27	Carton de regroupement 6	278 mm x 190 mm x 218 mm	11.51 dm ³	2712.00 g
4052899961562	PARATHOM HQL LED 2500 lm 24 W/840 E27	Carton de regroupement 6	278 mm x 190 mm x 238 mm	12.57 dm ³	3017.00 g
4052899961579	PARATHOM HQL LED 3000 lm 27 W/840 E27	Carton de regroupement 6	400 mm x 270 mm x 260 mm	28.08 dm ³	5505.00 g
4052899961586	PARATHOM HQL LED 4000 lm 36 W/840 E27	Carton de regroupement 6	405 mm x 265 mm x 290 mm	31.12 dm ³	6072.00 g
4052899961593	PARATHOM HQL LED 6000 lm 54 W/840 E27	Carton de regroupement 6	405 mm x 270 mm x 320 mm	34.99 dm ³	6913.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.