


ボールバルブ
QH-QS-6-1/8
部品番号: 153487

FESTO

with QS push-in connector.
負圧での使用可

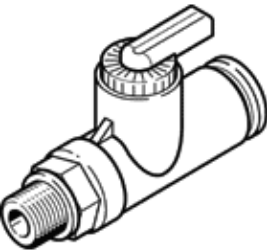

データシート

特長	値
バルブ機能	2/2ビステープル
エア接続ポート 1	R1/8
エア接続ポート 2	QS-6
操作方法	手動操作
取付方法	ネジ穴付き
標準流量	560 l/min
オリフィス径	2.5 mm
使用圧力	-1 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
シール	ソフトシール
構造	ボールバルブ
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
質量	15 g
材質	RoHS対応