
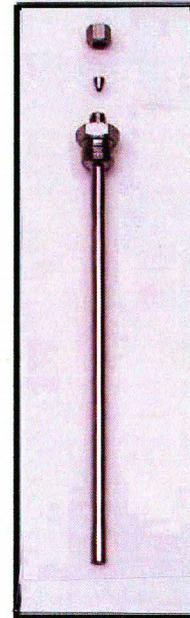


R15-ET

AISI 316 Einschraubtasche mit Klemmverschraubung

**Für den schnellen Austausch von Thermoelementfühlern
ohne Prozessunterbrechung!**

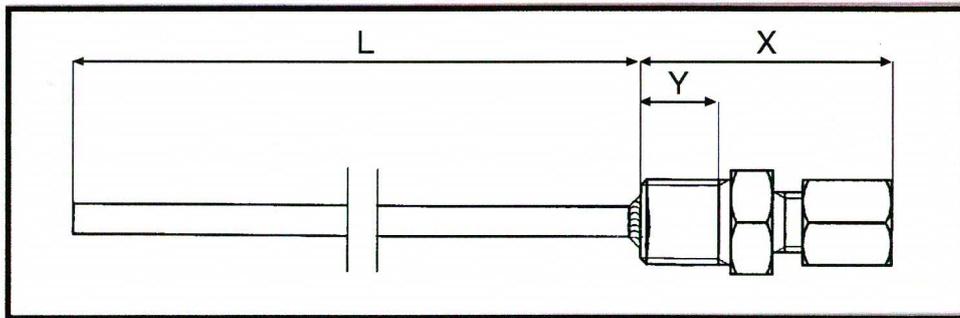

Technische Daten

Für Sensoren mit einem
Aussendurchmesser 3 mm

Prozessanschlüsse

1/8", 1/4", 3/8" oder 1/2"
DIN ISO 228
oder NPT-Ausführung

Werkstoff

AISI 316

Dichtung

Edelstahlkeilring

Schutzrohrgröße

Ø5 x 3,5 mm

Max. Arbeitsdruck

100 BAR (350°C)

Bestell-Code: R15-ET-5-35- -

Standard-Einbaulänge

50 mm 050
100 mm 100

Prozessanschluss

1/8" DIN ISO 228 18
1/8" NPT 18N
1/4" DIN ISO 228 14
1/4" NPT 14N
3/8" DIN ISO 228 38
3/8" NPT 38N
1/2" DIN ISO 228 12
1/2" NPT 12N

Gewindegröße		X in mm	Y in mm	Schlüsselweite in mm
1/8"	DIN ISO 228	35	10	12
	NPT	35	10	14
1/4"	DIN ISO 228	40	10	14
	NPT	45	15	17
3/8"	DIN ISO 228	40	15	22
	NPT	45	15	17
1/2"	DIN ISO 228	45	15	22
	NPT	50	20	24