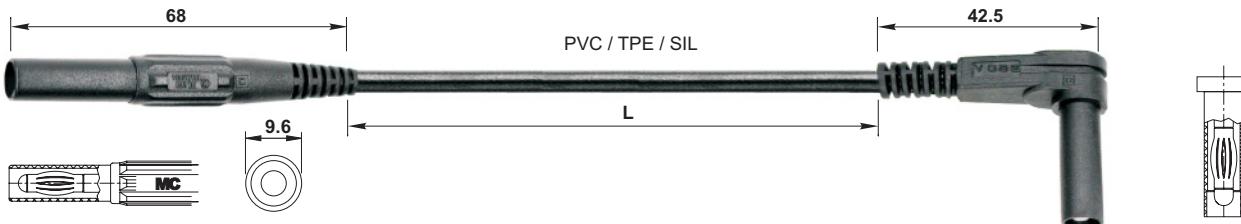



**Ø 4 mm-Messleitungen
mit abgewinkelten Steckern**
XMF-484 XMT-484 XMS-484
**Ø 4 mm Test Leads
with Angled Plugs**
**Cordons de mesure Ø 4 mm
à fiches coudées**


Hoch flexible Messleitungen mit PVC-, TPE oder Silicon-Isolierung. Eine Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Durch den sehr hohen Isolationswiderstand der TPE-Isolierung eignet sich die Messleitung XMT-484 hervorragend für hochohmige Widerstandsmessungen.

Highly flexible test leads with insulation in PVC, TPE or Silicone. One end with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve. The other end with right-angled Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve. Due to the very high insulation resistance of the TPE insulation, the test lead XMT-484 is excellently suited for measuring high resistances.

Cordons de test extra-souples à isolation en PVC, TPE ou Silicone. Equipés d'un côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide, de l'autre côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm coudée protégée par un fourreau isolant rigide. Grâce à la haute résistance d'isolation du câble isolé TPE, le cordon XMT-484 se prête particulièrement bien aux mesures de résistances élevées.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
XMF-484	66.9005-□*	1000 V, CAT III / 19 A	1,0 mm ²	Ni PVC CE UL	0 50 2 00 1 00 1 50 2 00 2 6	21 22 23 24 25 26
XMT-484	66.9421-□*	1000 V, CAT III / 19 A	1,0 mm ²	Ni TPE CE	0 50 2 00 1 00 1 50 2 00 2 6	21 22 23 24 25 26
XMS-484	66.9006-□*	1000 V, CAT III / 19 A	1,0 mm ²	Ni SIL CE UL	0 50 2 00 1 00 1 50 2 00 2 6	21 22 23 24 25 26

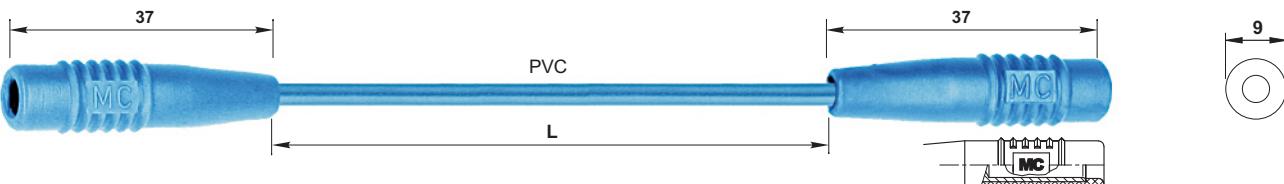**Ø 4 mm-Messleitungen
(Kupplungsleitungen)**
LK410-B LK415-B LK425-B
**Ø 4 mm Test Leads
(Coupling Leads)**
**Cordons de mesure Ø 4 mm
(Cordons de raccordement)**


Hoch flexible Kupplungsleitungen, beidseitig mit starrer Ø 4 mm-Buchse.

Highly flexible coupling leads with Ø 4 mm rigid sockets on both ends.

Cordons de raccordement extra-souples, équipés des deux côtés d'une douille rigide Ø 4 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK410-B	28.0062-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Au PVC	0 25 1 00 0 50 0 75 1 50 2 00 2 5	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LK415-B	28.0069-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 24 A	1,5 mm ²	Au PVC	0 25 1 00 0 50 0 75 1 50 2 00 2 5	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LK425-B	28.0077-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Au PVC	0 25 1 00 0 50 0 75 1 50 2 00 2 5	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29