

67-A-...

Clés mâles 6 pans à tête sphérique en mm



Description


Acier au chrome-vanadium.

Pour vis 6 pans creux.

Bonne prise en main.

Présentation : corps bruni.

Données techniques

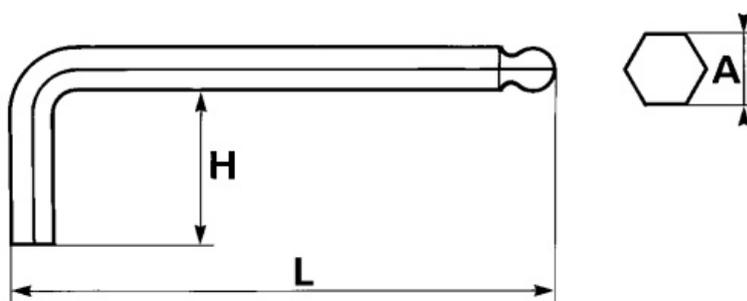

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-1,5

A (mm)	1,5	H (mm)	14
L (mm)	70	Poids (g)	1
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-2

A (mm)	2	H (mm)	16
L (mm)	77	Poids (g)	1
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-2,5

A (mm)	2,5	H (mm)	18
L (mm)	89	Poids (g)	4
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-3

A (mm)	3	H (mm)	20
L (mm)	93	Poids (g)	7
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-4

A (mm)	4	H (mm)	25
L (mm)	109	Poids (g)	15
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-5

A (mm)	5	H (mm)	28
L (mm)	125	Poids (g)	26
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-6

A (mm)	6	H (mm)	32
L (mm)	141	Poids (g)	43
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-7

A (mm)	7	H (mm)	34
L (mm)	147	Poids (g)	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-8

A (mm)	8	H (mm)	36
L (mm)	158	Poids (g)	88
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-9

A (mm)	9	H (mm)	38
L (mm)	164	Poids (g)	120
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-10

A (mm)	10	H (mm)	40
L (mm)	180	Poids (g)	150
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 67-A-12

A (mm)	12	H (mm)	45
L (mm)	202	Poids (g)	220
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

CLÈS DE SERRAGE




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)

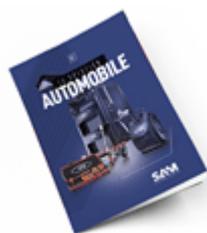

Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)