



### Verbindungsklemmen

#### HelaCon Easy

Durch die kompakte Bauform eignen sich die Steckklemmen besonders in beengten Platzverhältnissen und können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden.

#### Hauptmerkmale

- Schnelle, einfache und sichere Steckklemmen
- Geeignet zur Verbindung und Verteilung von starren Leitern in der Hausinstallation
- Für den Niederspannungsbereich bis 450 V
- Große Auswahl unterschiedlicher Klemmen bietet hohe Flexibilität
- Zwei Typen für Querschnitte von 0,5 bis 1,5 mm<sup>2</sup> und 1,0 bis 2,5 mm<sup>2</sup>




Durch die kompakte Bauform eignet sich HelaCon Easy besonders bei engen Platzverhältnissen.




Mehr Details!

<b>MATERIAL</b>	Polyamid (PA)	
<b>Kabelquerschnitt (VDE)</b>	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> starrer Leiter	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> starrer Leiter
<b>Nennstrom</b>	17,5 A	24 A
<b>Nennspannung</b>	450 V	
<b>Abisolierlänge</b>	11 mm	
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2	
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +110 °C (VDE), -30 °C bis +105 °C (cULus)	
<b>Zulassungen/Normen</b>	ENEC, FIMKO, VDE	CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO, KEMA-KEUR, VDE

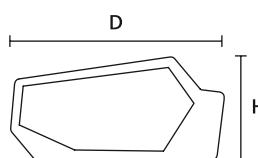

HelaCon Easy Verbindungsklemme in der Seitenansicht

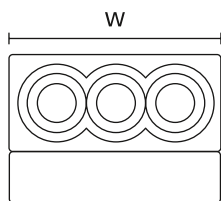

HelaCon Easy Verbindungsklemme in der Frontansicht

 


TYP	Zeichnung	Kabelquerschnitt (VDE) in mm <sup>2</sup>	Anzahl der Anschlüsse	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Tiefe (D)	Inhalt	Art.-Nr.
HECE-2		1,0 - 2,5 starrer Leiter	2	Grau (GY)	10,5	9,5	19,5	100 Stk.	148-90006
HECE-3		1,0 - 2,5 starrer Leiter	3	Grau (GY)	13,5	9,5	19,7	100 Stk.	148-90035
HECE-4		1,0 - 2,5 starrer Leiter	4	Grau (GY)	17,2	9,5	19,7	100 Stk.	148-90008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



## Klemmen

### HelaCon Easy

TYP	Zeichnung	Kabelquerschnitt (VDE) in mm <sup>2</sup>	Anzahl der Anschlüsse	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Tiefe (D)	Inhalt	Art.-Nr.
HECE-5		1,0 - 2,5 starrer Leiter	5	Grau (GY)	21,1	9,5	19,7	100 Stk.	148-90009
HECE-8		1,0 - 2,5 starrer Leiter	8	Grau (GY)	17,8	14,5	17,8	50 Stk.	148-90010
HECE-3x1.5		0,5 - 1,5 starrer Leiter	3	Grau (GY)	11,4	8,8	18,5	100 Stk.	148-90013
HECE-5x1.5		0,5 - 1,5 starrer Leiter	5	Grau (GY)	17,2	8,8	18,5	100 Stk.	148-90015
HECE-8x1.5		0,5 - 1,5 starrer Leiter	8	Grau (GY)	26,0	8,8	18,5	75 Stk.	148-90018

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.