



# BOSCH



## 无刷新时代 重载实力派

博世重载级锂电无刷冲击钻GSB 18V-50

GSB 18V-50 Professional



# 专业领域 轻松面对



# 全新无刷马达平台



低摩擦,低噪音



无需更换碳刷



通过80小时,负载耐久  
不间断测试

# 严选汽车工程级塑料



## 汽车工程级塑料

环保无害，强韧坚固



## 灵巧机身设计

185mm机身长度，小巧便携




## 加强筋设计

稳固核心部件，结实耐用



# 升级开关 耐用经济

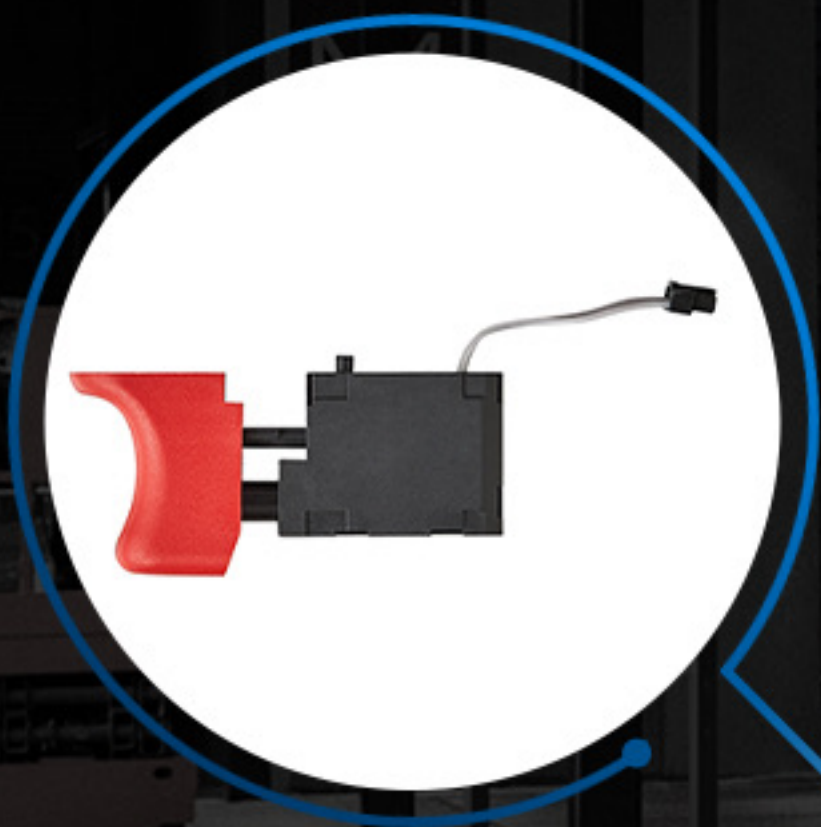

## 电信号开关

避免机械式开关触点失效，无惧频繁起停  
大幅提高使用寿命



## 分离式设计

开关万一损坏可单独更换，经济实惠



## IEC 62841安全认证

通过国际电工委员会IEC 62841安全认证，安全可靠



## 全金属夹头

结实耐用



## 新款专业工具箱

可与博世L-Boxx系列工具箱组合，专业收纳



# 全新快充 专业收纳

新款GAL 18V-40充电器  
2.0Ah电池充满电仅需35分钟



# 博世锂电 安全可靠



## 大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下的使用，甚至爆炸，保障使用者安全。



## 放心充

博世ECP电子电池保护技术通过软硬件可实时监测电池充电情况，有效防止不合适条件下的使用以及电池过充，延长使用寿命，保障安全

# 博世无刷锂电冲击钻

## 三种模式切换

起拧螺丝/平钻钻孔/冲击钻孔

## 双速齿轮箱

两档转速和扭矩调节

## 全金属夹头

耐用可靠的选择

## 全新无刷马达

高效节能低噪音

## 信号控制开关

耐用且可单独更换

## 高强度加强机身

加强筋机身适应高强度作业需求

## 高亮度LED灯

无惧黑暗作业

## 人体工学软胶握把

大面积高级弹性软胶覆盖及人体工学设计，握持舒适



# GSB 18V-50



注：手工测量,以实物为准

最大钻孔直径:	35毫米 (木材) / 13毫米 (金属) / 13毫米 (砖墙)
空载转速:	0-460转/分钟 (1档) 0-1800转/分钟 (2档)
最大扭矩:	50牛顿米 (硬扭) 28牛顿米 (软扭)
电池电压/容量:	18伏/2.0安时
充电器:	GAL 18V-40
充电时间:	35分钟

# 包装及配件

塑盒装



双电配置  
(2.0Ah电池\*2)



充电器  
GAL 18V-40



博世原装塑盒



GSB 18V-50