




Datasheet

435mm Metal Cased Wall Clock 3662320

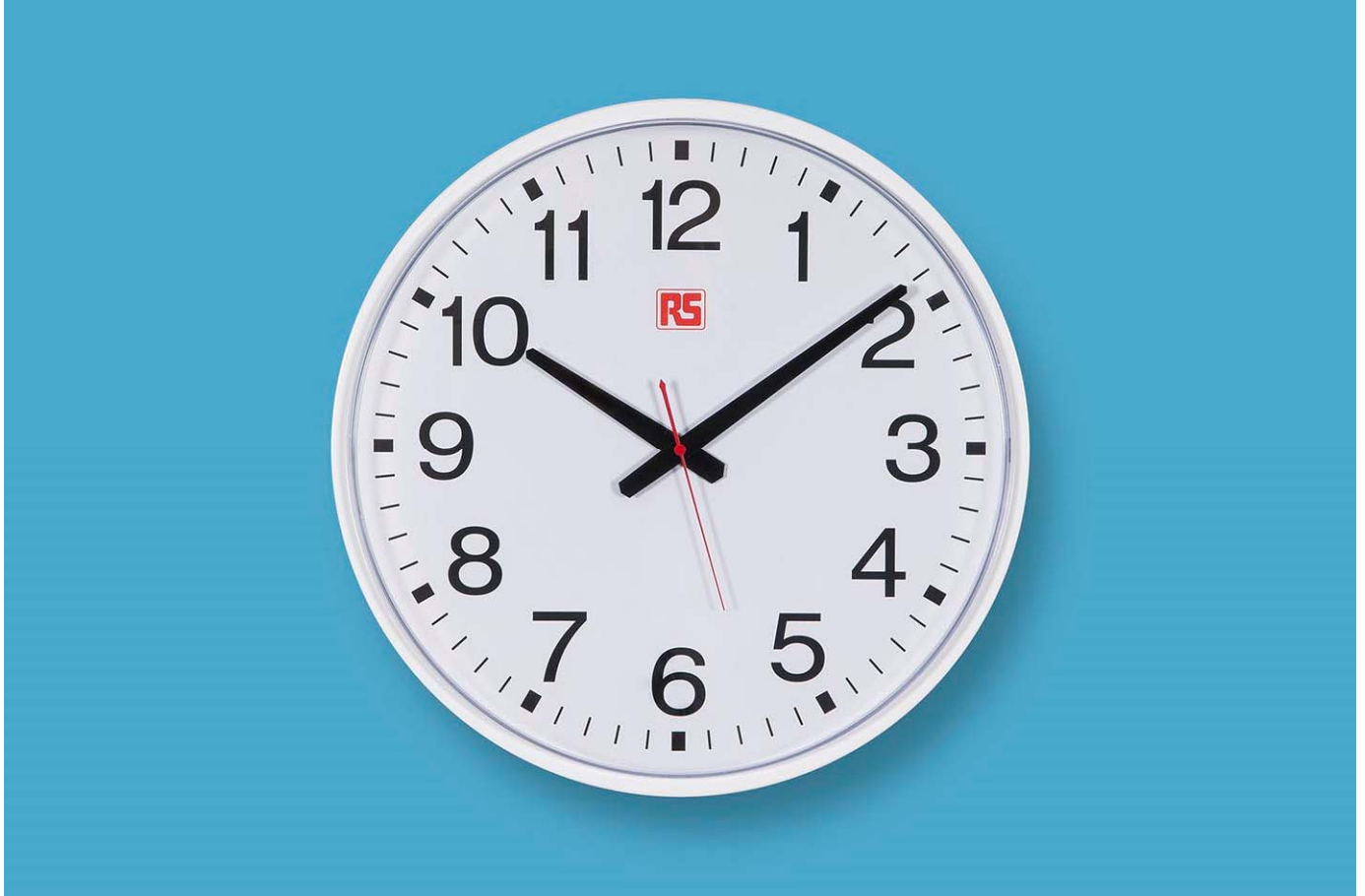

- 435mm white metal cased wall clock with shatterproof front lens
- White dial with 12 hour markings and minute track printed in black
- Fitted with a quartz battery movement
- 435mm diameter x 50mm deep, weight 500gm
- AA size battery supplied



German

435mm White Metal cased Wanduhr mit bruchsicherem Lichtaustritt weiße Zifferblatt mit 12-Stunden-Markierungen und Minute Track gedruckt in schwarz ausgestattet mit einem Quarz Batterie Bewegung 435mm Durchmesser X 50 mm tief, Gewicht 500gm AA Größe Batterie geliefert

French

horloge tubé de 435mm métal blanc avec lentille frontale incassable cadran blanc avec des marques de 12 heure et minute piste imprimé en noir se monte avec un diamètre de 435mm mouvement quartz batterie x 50 mm de profondeur, poids pile 500gm AA fournie

Dutch

435mm wit metaal omhuld muurklok met onsplinterbaar voorste lens witte wijzerplaat met 12 uur markeringen en minuut track afgedrukt in zwart voorzien met een kwarts batterij verkeer 435mm diameter x 50 mm diep, gewicht 500gm AA size batterij meegeleverd

Italian

orologio da parete cased metallo bianco 435mm con lente anteriore infrangibile quadrante bianco con ore 12 marcature e traccia minuti stampato in nero aderente con un quarzo batteria movimento 435mm di diametro x 50 mm, profondità, peso batteria 500gm AA in dotazione

Danish

435mm hvid metal hylstre vægur med brudsikkert objektivet's linse hvid urskive med 12 time markeringer og minut spor trykt i sort monteret med et quartz batteri bevægelse 435mm diameter x 50 mm dybe, vægt 500gm AA størrelse batteri medfølger

Spanish

reloj de pared entubado de metal blanco 435mm con lentes inastillables de frente blanco marcado con marcas de 12 horas y minutería impreso en negro cabido con un cuarzo batería movimiento 435mm de diámetro x 50 mm de profundidad, peso tamaño de 500gm AA batería suministrada