

Halogen Reflektor

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150040971360
Bestell-Produktname	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
EAN/UPC - Produkt	8711500409713
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
Nettogewicht (Einzelteil)	24 g

Allgemeine Informationen

Sockel	GZ6.35
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	50 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3380 K
Farbwiedergabeindex (Nom)	100
Lichtstrom-Neuwert	840 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	150 W
Spannung (Nom)	15 V

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Quartzglassbrenner ohne UV-Block
----------------	----------------------------------


Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max)	900 °C
------------------------	--------

Produktfoto



Abmessungsskizze

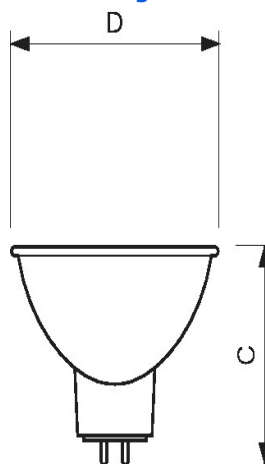

DimC_max 42 mm

DimD_max 50 mm