

クレードル式2.5/3.5インチHDD/SSDドッキングステーション USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応リーダーライター


Product ID: SDOCKU313



USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)対応シングルドライブ ドッキングステーション。2.5インチおよび3.5インチのソリッドステートドライブとハードドライブ(最大6TB)で使用することができます。

USB 3.1 Gen 2のスピードを活用

より優れた帯域幅とスピードを提供するUSB 3.1 Gen 2は、最大10 Gbpsのファイル転送レートに対応しており、これはUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)技術の2倍のスピードにあたります。データ転送のボトルネックを解消し、最新SSDおよびハードドライブの性能を最大限に引き出します。

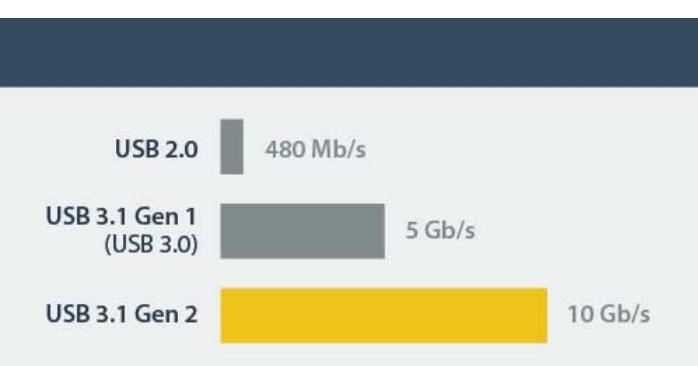

ドライブアクセスが簡単なトップロード型設計

デスクトップコンピュータやノートパソコンのドライブ交換やドッキングがこれまでになく簡単になりました。上から差し込むスロットにドライブを入れるだけの簡単設計でツールやトレイが不要です。HDDイジェクトボタンでドライブを簡単に取り出せます。



便利な互換性

このドッキングステーションには、USB Type-A - Bケーブルが付属しており、既存のUSB 1.x/2.0/3.0デバイスとの下位互換性を提供します。UASPIによるパフォーマンスの向上にも対応しています。

StarTech.comでは、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適
- 外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成
- ハードドライブ間でデータを転送
- 別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単

Features

- 超高速USB 3.1 Gen 2で2.5/3.5インチSATA SDD/HDDのデータにアクセス
- SATA 1.0/2.0/3.0のフルスピード(最大6 Gbps)でドライブにアクセス
- 上から差し込むスタイルとドライブイジェクトボタンで簡単アクセス
- UASP対応で性能を強化
- 最大6TBの大容量ドライブに対応
- マルチ機能LEDインジケータ
- USB 3.0、2.0、1.xとの下位互換性

	Warranty	2 Years
ハードウェア	2.5インチペイ数	2
	インターフェース	USB 3.1 Gen 2
	チップセットID	ASMedia - ASM1351
	ドライブサイズ	2.5in & 3.5in
	ドライブタイプ	SATA
	ドライブ実装	取り外し可能
	ドライブ数	1
	バス型	USB 3.1 Gen 2
	ファン	なし
性能	4Kn Support	あり
	TRIM Support	あり
	UASPサポート	あり
	タイプおよび定格	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA 3.0 (6 Gbps)
	最大データ転送速度	10 Gbps
	最大ドライブ容量	7200 RPM、6TBまで現在テスト済み
コネクタ	ドライブコネクタ	1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
	ホストコネクタ	1 - USB 3.1 USB Type B(9ピン、第2世代、10 Gbps) メス
ソフトウェア	OS互換性	OS independent; No software or drivers required
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 電源 & アクティビティ
電源	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	入力電圧	100 ~ 240 AC
	入力電流	0.6
	出力電圧	12 DC
	出力電流	2A
	消費電力(W)	24
	電源	ACアダプタ同梱
環境条件	保存温度	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	動作温度	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
	湿度	20%~80% RH

物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
色	ブラック	
製品幅	3.6 in [92.7 mm]	
製品重量	13.8 oz [392 g]	
製品長さ	5.7 in [144.8 mm]	
製品高さ	2.5 in [63.6 mm]	
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	26.8 oz [758 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB 3.1 HDDドック 1 - USB 3.1 A - B ケーブル - 1.0m 1 - ユニバーサルACアダプタ - 1.3m(ケーブル) 4 - 電源アダプタプラグ(日本／北米、欧州、イギリス、オーストラリア／ニュージーランド) 1 - クイックインストールガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.