

Universal Aluminium Steckdosenleiste 7-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0601x00072031 (1,5 m Zul.) | 0601x00072033 (3 m Zul.) | 0601x00072035 (5 m Zul.)

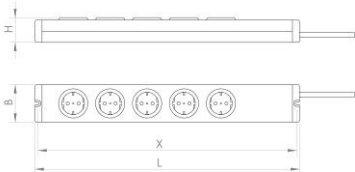


Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Aluminium Steckdosenleiste 7-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot) Eigenverbrauch Schalter: <0,4 W Schutzart: IP20		  
 (Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0601x00072031 (1,5 m Zul.) EAN 401209600076 1 VPE 10 Art.-Nr. 0601x00072033 (3 m Zul.) EAN 401209600575 9 VPE 10 Art.-Nr. 0601x00072035 (5 m Zul.) EAN 401209600576 6 VPE 7		486 x 65 x 44 mm Abmessung (L x B x H) 480 mm Befestigungsmaß