

HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK - 壳体

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419259>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

法兰式外壳 D7，带单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，直头，M20，高度: 76 mm，电缆密封: 带，标准



商业数据

订货号	1419259
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APD
产品关键代码	AF7APD
目录页面	页码516 (C-2-2019)
GTIN	4055626160108
单件重量 (含包装)	30.3 g
单件重量 (不含包装)	29.7 g
原产地	CN

HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK - 壳体

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419259>



技术数据

说明

概述	适用HC-A03 , A04 , D07 , D08 , Q02 , Q03 , Q04 , Q05 , Q07 , Q12系列插芯
----	--

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	法兰式外壳
产品系列	HC-STA-D07
系列	HC-D
应用	标准
类型	D7
出线口编号	1
螺钉连接类型	M20
屏蔽	无
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	带

尺寸

尺寸图	
宽度	34.2 mm
高度	76 mm
长度	24.2 mm

材料规格

阻燃等级 , 符合UL 94	V0 (外壳)
	V0 (互锁)
外壳材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M20
锁紧类型	锁扣

电缆/电线

电缆外径	4 mm ... 10 mm
------	----------------

HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK - 壳体

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419259>



连接数据

电缆外径	4 mm ... 10 mm
------	----------------


环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
冲击强度	IK06
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图

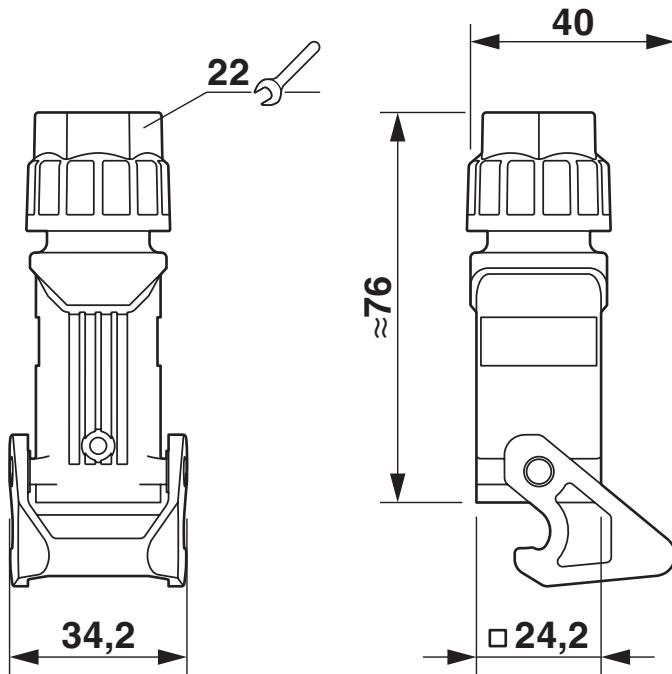

尺寸图

HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK - 壳体

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419259>



认证

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419259>

DNV

认证ID: TAE000037S



cULus认证

认证ID: E468743

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

相关产品的中国RoHS声明表, 请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品, 不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn