

GBH 24 V



NOUVEAU

Perforateur sans fil GBH 24 V

Le marteau performant fait également partie du système 24 V de Bosch. Capacité d'abrasion remarquable dans le béton, format A4 compact et d'un poids de 3,8 kg seulement.

Points forts:

- La plus grande puissance d'un perforateur : avec une seule charge plus de 120 trous dans le béton (diamètre 6 mm, prof. 40 mm dans le béton)
- Frein moteur électrique
- Interrupteur coulissant pour marche gauche/droite avec verrouillage d'enclenchement
- Avec adaptateur de burin MV 200 adapté aussi au burinage

Accessoires fournis:


- Poignée supplémentaire
- Butée de profondeur

Tension de batterie: 24

N° de référence:

0 611 256 220

Dimensions

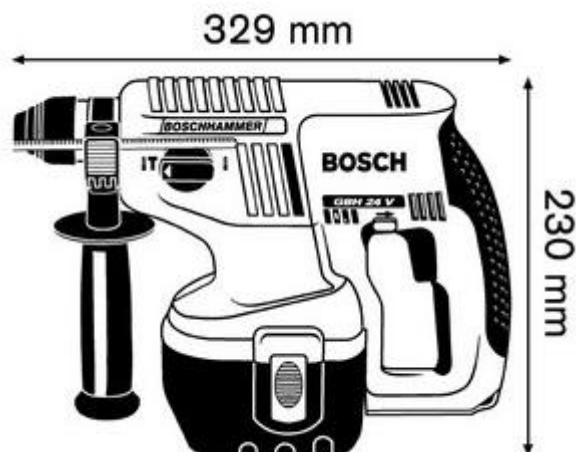

Détails techniques

GBH 24 V

plage de perçage

Ø de perçage du béton avec forets hélicoïdaux SDS-plus, depuis: 4 mm

Ø de perçage du béton avec foret hélicoïdal SDS-plus, jusqu'à: 20 mm

Ø de perçage de l'acier avec foret hélicoïdal SDS-plus, depuis: 0 mm

Ø de perçage de l'acier avec foret hélicoïdal SDS-plus, jusqu'à: 10 mm

Ø de perçage du bois avec forets hélicoïdaux SDS-plus, depuis: 0 mm

Ø de perçage du bois avec forets hélicoïdaux SDS-plus, jusqu'à: 20 mm

Caractéristiques techniques

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale, de: 0 tr/min

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale, jusqu'à: 4.400 tr/min

Poids avec batterie: 3,8 kg

Vitesse de rotation nominale, de: 0 tr/min

Vitesse de rotation nominale, jusqu'à: 1.000 tr/min

collet de broche: 42 mm

Capacité: 2 Ah