


000010190918
27-AUG-2013

AT13A51635/100
CG4.A210/GBA126.EF

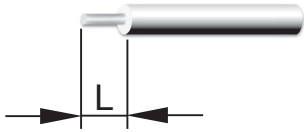

L = 6mm

| UL , CSA | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| Nominal Voltage | Spannung (V) | | AC / DC | | | |
| | 300 | | AC | | | |
| Rated thermal current | | | | | Strom (A) | |
| | | | | | 10 | |
| Horsepower rating | Across-the-Line Motor Starting | Spannung (V) | Phasenanzahl | Polanzahl | Leistung (HP) | |
| | DOL | 110 - 120 | 3 | 3 | 0,75 | |
| | DOL | 220 - 240 | 3 | 3 | 1,00 | |
| | DOL | 110 - 120 | 1 | 2 | 0,33 | |
| | DOL | 220 - 240 | 1 | 2 | 0,75 | |
| DOL | 277 - 277 | 1 | 2 | 0,75 | | |
| Pilot duty rating code | Duty Code | | | | | |
| | A300 | | | | | |
| General Use | AC / DC | Spannung (V) | Strom (A) | Phasenanzahl | Polanzahl | Anzahl der Kontakte in Serie |
| | AC | 300 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| | AC | 300 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| | AC | 120 | 10 | 1 | 1 | 1 |

| UL | |
|----------------------|----------------------------|
| Temp. rating of wire | Temperatur (-bereich) (°C) |
| | 60 - 75 |

| CSA | |
|----------------------|----------------------------|
| Temp. rating of wire | Temperatur (-bereich) (°C) |
| | 75 |

| GENERAL | | |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Klemmschraube | Anzugsdrehmoment (Nm) | Anzugsdrehmoment (lb-in) |
| | 0,60 | 5 |

Allgemeine Informationen Text

- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Use copper wire, only.
- Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.
- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungslaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungsfaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.

| IP - Schutzart | IP66 |
|----------------|-----------|
| D | ≤ 4 mm |
| B | 3,20 mm |
| A | 20 mm |
| C | 8 - 11 mm |