


FASCETTE PER CABLAGGI

765 EB

LVD 2014/35/EU

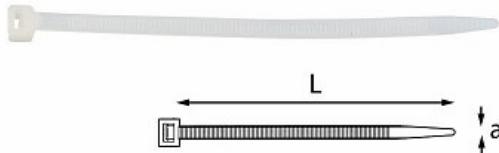

- Materiale: Poliammide 6.6
- Eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi
- Buona resistenza agli elementi basici
- Limitata tenuta agli acidi
- Non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati
- Confezione da 100 pezzi

Autoestinguenza

UL 94 - V2

Assorbimento umidità

2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)

Temperatura di installazione (°C)

-10°C ÷ 60°C

Temperatura di utilizzo (°C)

-10°C ÷ 85°C

Dettagli famiglia

Codice	axL mm	Ø max
U07650011	2,5x98	21
U07650012	2,6x200	52
U07650013	3,6x140	35
U07650014	3,6x290	80
U07650015	4,8x200	50
U07650016	4,8x290	79

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	axL mm	Ø max
U07650017	4,8x360	100
U07650019	2,6x135	32
U07650020	3,6x200	50
U07650021	7,8x365	100