

ASSORTIMENTO AUTO (118 PZ)



496 B5

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502
- Fornito senza termoformati in plastica

Dettagli famiglia

Codice

Peso kg

U04960021

16

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



252 N/SR13 - Serie di 13 chiavi a forchetta doppie

13

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32



127 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

1










19÷60







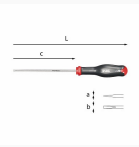
 

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

| Articolo | Pezzi | Misure |
|--|-------|--|
|  | 1 | 19÷60 |
|  | 1 | 19÷60 |
|  | 1 | 19÷60 |
|  | 1 | 250 |
|  | 1 | - |
|  | 4 | 8L-9L-10L-12L |
|  | 2 | 16-20,8 |
|  | 9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 |
|  | 17 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 |

 

 

 


| Articolo | Pezzi | Misure |
|---|-------|--|
|  376 - Mazzuole | 1 | 35 |
|  382 - Martelli per meccanici | 1 | 300 |
|  420 - Oliatori | 1 | 500 |
|  443 N - Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture) | 1 | - |
|  871/2 - Pinza per anelli stringitubo | 1 | - |
|  966 - Spessimetri | 1 | 20 |
|  324 - Giraviti per viti con intaglio | 4 | 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 |
|  324 D - Giraviti per viti con intaglio | 1 | 0,4x2,5x50 |
|  324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® | 3 | 0,75-1x75-2x100 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

| Articolo | Pezzi | Misure | |
|--|--|--------|---|
|  | 324 N - Giraviti per viti con intaglio | 1 | 1,2x6,5x35 |
|  | 324 NPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® | 1 | 2x35 |
|  | 324 STX - Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant | 7 | T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150 |
|  | 263/S16 - Kit per tappi olio (16 pz) | 16 | - |
|  | 178 N - Pinza regolabile a cerniera sovrapposta | 1 | 250 |
|  | 606 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz) | 23 | - |
|  | 150 AX - Pinze universali | 1 | 180 |