

HC-COM-BCFS-PL-BK - 保护盖

1079396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079396>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保护盖 COM，适用单锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 24.5 mm，开槽连接块: 无，标准，用于针式插芯

商业数据

订货号	1079396
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
GTIN	4055626799223
单件重量（含包装）	16.1 g
单件重量（不含包装）	15 g
原产地	CN

HC-COM-BCFS-PL-BK - 保护盖

1079396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079396>




技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
系列	HC-COM
应用	标准
类型	COM
配有固定绳	是
密封	无

尺寸

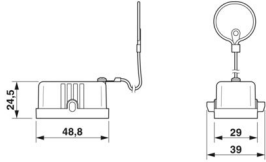尺寸图	
宽度	39 mm
高度	24.5 mm
长度	48.8 mm

材料规格

标识材料 保护盖	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
保护盖板材料	PA

机械特性

机械参数

锁紧类型	针脚
------	----

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

HC-COM-BCFS-PL-BK - 保护盖



1079396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079396>



图纸

尺寸图

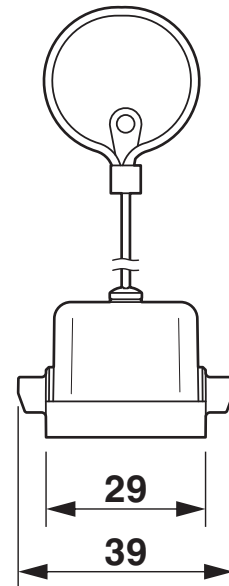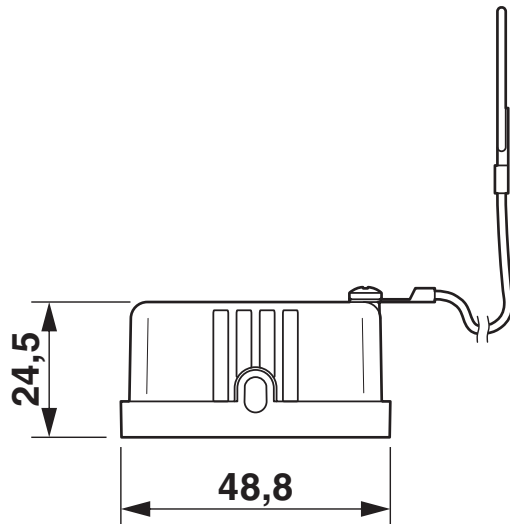

尺寸图

HC-COM-BCFS-PL-BK - 保护盖



1079396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079396>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079396>



cULus认证
认证ID: E468743

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn