

SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR - 设备连接器 板后安装



1542790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板后安装 , 8-位置 , 孔式 , 直头 , M12-SPEEDCON , 编码: A , 板后安装 , M12 x 1 , THR焊接 , 根据RoHS II指令 (不含豁免条款6c, 即铅含量<0.1%) , 本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化 ; 如需提前获得无铅替代品 , 可应要求提供

商业数据

订货号	1542790
包装单位	60 pc
最小订货量	60 pc
销售关键代码	ABQAIA
产品关键代码	ABQAIA
目录页面	页码32 (PC-2009)
GTIN	4046356097833
单件重量 (含包装)	11.645 g
单件重量 (不含包装)	9.299 g
原产地	DE

SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR - 设备连接器 板 后安装



1542790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

技术数据

说明

订货信息:	供货范围包括锁紧螺母。
-------	-------------

安装

安装类型	板后安装 M12 x 1 带扁平螺母
组装说明	带扁平螺母

产品属性

产品类型	圆形连接器 (设备侧)
位数	8
屏蔽	无
编码	A
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
密封材料	NBR
接触件材料	CU合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	锌铸, 镀镍

电气特性

接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	60 V
额定电流 I_N	4 A

连接数据

导线连接	
连接方式	THR焊接
触点类型	孔式插头

连接器

连接1	
插座设计	孔式
插座出线	直头

SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR - 设备连接器 板 后安装



1542790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	SPEEDCON
编码	A

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
	IP67
环境温度 (运行) (孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)

标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR - 设备连接器 板 后安装




1542790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

图纸

示意图

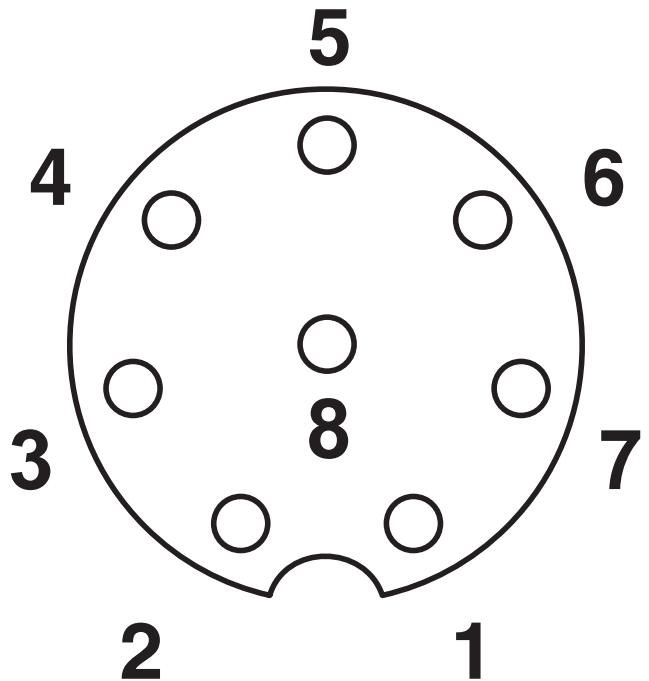

M12孔式连接器引分配，8芯，A编码，插座侧视图

SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR - 设备连接器 板 后安装



1542790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

UL认证			
认证ID:	E118976-20100522		
额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
30 V	2 A	24	-

SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR - 设备连接器 板 后安装



1542790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR - 设备连接器 板 后安装



1542790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1542790>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	6d93607b-8376-47a1-bc5d-c178cce80ae3

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn