


31-121.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

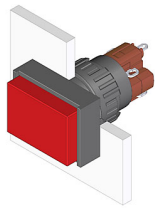

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm
Bauform erhaben

Front

Frontform rechteckig
Frontabmessung 18 x 24 mm

Allgemeine Attribute

Gewicht 0.006 kg
Diode 1N4007 kein Wert

IP-Schutzart

Frontschutzart IP 40

Anschlussart

Anschluss Löt

Vorsatz

Schaltfunktion Impuls

Schaltelement

Schaltsystem Sprungschaltelement
Kontakte 1 Ö + 1 S
Schaltstrom 5 A
Kontaktmaterial Gold
Schaltspannung 250 V AC


Funktion

Leuchtdrucktaste

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


31-121.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

Abmessungen

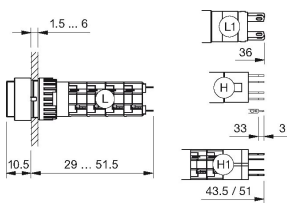


H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm

Einbauöffnungen

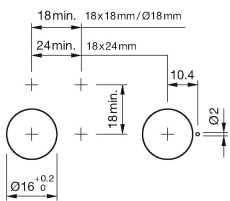

Schaltschema

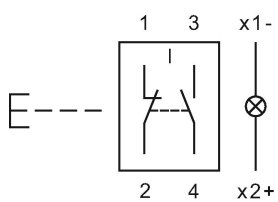

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: B = Impuls