

MERKMALE

- **Stabil**
- **Robuste Ausführung mit verstärktem Boden, Seiten und Stapelrand**
- **Beständig gegen die meisten industriellen Lösungsmittel**
- **Hygienische, saubere, glatte Innenflächen schützen vor Fettansammlungen usw.**
- **Standardmäßig in 7 Größen und 6 Farben erhältlich**
- **Registerkartensteckplatz für sofortige Produkterkennung**

Aufbewahrungsbehälter aus PP von RS PRO, 181 mm x 205 mm, Orange

RS Best.-Nr. 469-6756



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Hochwertige Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter aus dem RS PRO Sortiment aus robustem Polypropylen für einfache und effektive Organisation von Kleinteilen und Aufbewahrung am Arbeitsplatz und im Haushalt. Diese Aufbewahrungsbehälter können aufeinander gestapelt werden als platzsparende Lösung für Ihren Lagerbedarf und für einfache Handhabung.

Allgemeine

Werkstoff	PP
Farbe	Orange
Größe	Größe 5
Anwendung	Zuhause, Büro, Lager, Labor, Krankenhaus, Garage

Mechanische

Volumen	12,8 Liter
Maximale Behälterstapelhöhe	4mm
Maximale Stapelbelastbarkeit	45kg
Gewicht	30kg

Außenabmessungen	
Abmessungen	350 mm x 205 mm x 181 mm
Tiefe	350 mm (gesamt)
Breite	205 mm (gesamt)
Höhe	181 mm (gesamt)
Grundlänge	300 mm (gesamt)


Innenabmessungen	
Abmessungen	330 mm x 177 mm x 167 mm
Tiefe	330mm
Breite	177mm
Höhe	167mm
Grundlänge	287mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Großer Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +50 °C.
----------------------------------	--------------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BS IEC 61340-5-1:2007
----------------------------	-----------------------

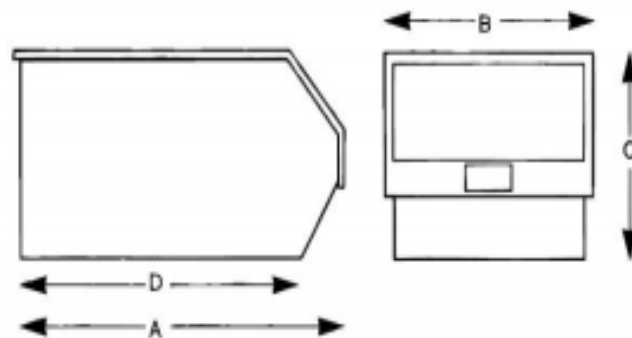

All Dimensions in mm	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7
(A) Overall Length	90	167	240	350	350	376	510
(B) Overall Width	100	101	150	205	205	419	315
(C) Overall Height	50	76	130	130	181	180	200
(D) Overall Base Length	64	143	200	300	300	310	450
(A) Internal Length	80	154	223	330	330	350	470
(B) Internal Width	88	88	128	179	177	378	270
(C) Internal Height	42	63	120	117	167	164	188
(D) Internal Base Length	65	131	188	287	287	295	435
Volumes (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Maximum Container Stack Height – (See Details Opposite)	7	5	4	6	4	8	6
Maximum Stack Load Capacity (kg)	12	12	30	36	45	60	42

