

J-...Douilles\_3/8\_MM

# Douilles courtes 3/8" 12 pans en mm



## Description

Clipsage de la douille sur les accessoires 3/8" à l'aide d'une bille.

Forgée en acier au chrome-vanadium. Surface Drive SAM.

Présentation chromée polie brillante.


## Produit conforme aux normes

DIN 3124

NF ISO 1711-1

NF ISO 2725-1

## Données techniques

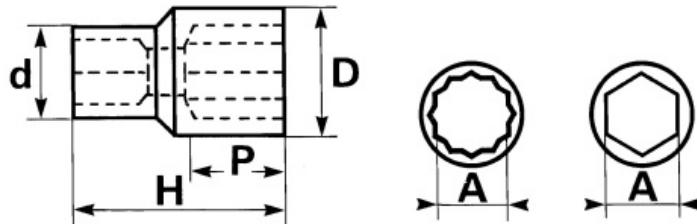

### Caractéristiques de l'article référence : J-10

<b>A mm</b>	10	<b>D mm</b>	14,6
<b>d mm</b>	17	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	6	<b>Poids g</b>	26
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : J-11

<b>A mm</b>	11	<b>D mm</b>	15,9
<b>d mm</b>	17	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	7	<b>Poids g</b>	26
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : J-12

<b>A mm</b>	12	<b>D mm</b>	17
<b>d mm</b>	17	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	8	<b>Poids g</b>	35
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : J-13

<b>A mm</b>	13	<b>D mm</b>	18
<b>d mm</b>	18	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	8	<b>Poids g</b>	32
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

### Caractéristiques de l'article référence : J-14

<b>A mm</b>	14	<b>D mm</b>	19,6
<b>d mm</b>	18	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	10	<b>Poids g</b>	29
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : J-15

<b>A mm</b>	15	<b>D mm</b>	20,9
<b>d mm</b>	19	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	10	<b>Poids g</b>	34
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : J-16

<b>A mm</b>	16	<b>D mm</b>	22
<b>d mm</b>	19	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	10	<b>Poids g</b>	36
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : J-17

<b>A mm</b>	17	<b>D mm</b>	23,7
<b>d mm</b>	20	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	10	<b>Poids g</b>	42
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : J-18

<b>A mm</b>	18	<b>D mm</b>	24
<b>d mm</b>	21	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	12	<b>Poids g</b>	47
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : J-19

<b>A mm</b>	19	<b>D mm</b>	25,7
<b>d mm</b>	22	<b>H mm</b>	28
<b>P mm</b>	12	<b>Poids g</b>	47
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		



**Garantie**

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : J-20

<b>A mm</b>	20	<b>D mm</b>	27
<b>d mm</b>	23	<b>H mm</b>	28,5
<b>P mm</b>	12	<b>Poids g</b>	57
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : J-21

<b>A mm</b>	21	<b>D mm</b>	28
<b>d mm</b>	24	<b>H mm</b>	28,5
<b>P mm</b>	12	<b>Poids g</b>	64
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : J-22

<b>A mm</b>	22	<b>D mm</b>	29,6
<b>d mm</b>	25	<b>H mm</b>	28,5
<b>P mm</b>	14	<b>Poids g</b>	68
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : J-23

<b>A mm</b>	23	<b>D mm</b>	30,9
<b>d mm</b>	25	<b>H mm</b>	28,5
<b>P mm</b>	14	<b>Poids g</b>	73
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : J-24

<b>A mm</b>	24	<b>D mm</b>	31,5
<b>d mm</b>	26,5	<b>H mm</b>	30
<b>P mm</b>	16	<b>Poids g</b>	80
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2020

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2020

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2020

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2020

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)