



EHMANN

Universal Aluminium Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0601x00052031 (1,5 m Zul.) | 0601x00052033 (3 m Zul.) | 0601x00052035 (5 m Zul.)



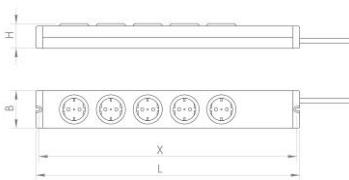
Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit





Universal Aluminium Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom	
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Eigenverbrauch Schalter: < 0,4 W Schutzart: IP20	 		
			
(Abbildung ähnlich)			
Art.-Nr. 0601x00052031 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0601x00052033 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0601x00052035 (5 m Zul.)	EAN 401209600075 4 EAN 401209600467 7 EAN 401209600574 2	VPE 25 VPE 20 VPE 15	458 x 65 x 44 mm Abmessung (L x B x H) 452 mm Befestigungsmaß