

## 圧着コンタクト - SF-08KS010 - 1621571

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




圧着コンタクト、マシン型、コンタクト径: 0.8 mm、圧着範囲: 0.08 mm<sup>2</sup> ... 0.25 mm<sup>2</sup>

接続面積により数字が異なる場合があります

### 特長

- ✓ 圧着接続：防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
- ✓ 高い耐引張力の接続
- ✓ 低接触抵抗
- ✓ 製造監視が簡単

### 基本情報

梱包	100 pc
最低注文数	100 pc
GTIN	 4 046356 937276
GTIN	4046356937276
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	0.096 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### その他

機械的挿抜回数	100
コンタクトの接続方式	圧着接続
コンタクトのタイプ	メス

#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50

# 圧着コンタクト - SF-08KS010 - 1621571


## 技術データ

### Environmental Product Compliance

	有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
--	--

## 図面

外形寸法

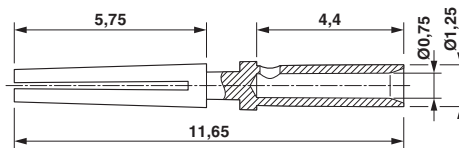

## 分類

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
-------------	----------

## アクセサリ

アクセサリ

圧着工具

デジタル表示付き圧着ペンチ - SF-Z0054 - 1615585



圧着ペンチ、Ø 0.6 mm / Ø 0.8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mmのマシン型圧着コンタクト用、ばら線断面積0.06 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

