



Rolbandmaat kort Videoflex 3 meter

UV-313

SAM Outillage

10 rue Camille de RochetaillÃ©e
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 â‚¬

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2025-05-13 10:10:51





BESCHRIJVING

Rolbandmaat kort Videoflex 3 meter

PRAKTISCH: Directe uitlezing van de binnenmaten Automatische rem van het lint.

Nauwkeurigheidsklasse 2. Voldoet aan de Europese norm MID / 2004/22 / CE. Directe uitlezing van interieurmaten. Uitgerust met een lintvergrendelingssysteem. Opwinden van het lint door middel van een drukknop. ABS-behuizing.

NORMEN / RICHTLIJNEN

MID 2014/32/UE Classe II

SAM Outillage

10 rue Camille de RochetaillÃ©e
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 â‚¬

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2025-05-13 10:10:51



SPECIFIEKE GEGEVENS

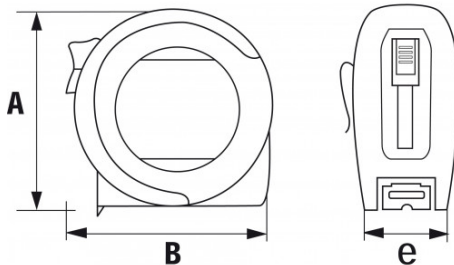

Omschrijving	MEETLINT VIDEOFLEX 3 M X 13 MM
Artikelnummer	UV-313
Gewicht (g)	120
e (mm)	20
A (mm)	61
B (mm)	60
L lint (mm)	3
B lint (mm)	16
Garantie	O Garantie SAM TOOL

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de RochetaillÃ©e
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 â‚¬

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2025-05-13 10:10:51

