

T-...P

Tournevis S1 Phillips® lame ronde

TOURNEVIS



Description

Lame chromée avec bout traité bruni.

Manche ergonomique bi-matière.

Repérage rapide de l'empreinte Phillips® grâce à la couleur grise sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

Données techniques

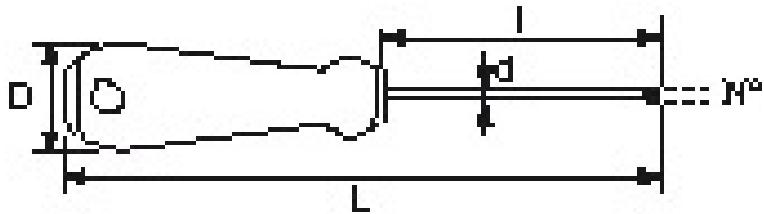

Caractéristiques de l'article référence : T-0P75

Empreinte	N° 0	I (mm)	75
d (mm)	3	D (mm)	20
L (mm)	156.6	Poids (g)	21
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Caractéristiques de l'article référence : T-1P75

Empreinte	N° 1	I (mm)	75
d (mm)	5	D (mm)	29
L (mm)	187.6	Poids (g)	68
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-1P100

Empreinte	N° 1	I (mm)	100
d (mm)	5	D (mm)	29
L (mm)	212.6	Poids (g)	71
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-2P100

Empreinte	N° 2	I (mm)	100
d (mm)	6	D (mm)	32
L (mm)	222.9	Poids (g)	98
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-2P125

Empreinte	N° 2	I (mm)	125
d (mm)	6	D (mm)	32
L (mm)	247.9	Poids (g)	105
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-3P150

Empreinte	N° 3	I (mm)	150
d (mm)	8	D (mm)	34
L (mm)	279.6	Poids (g)	155
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-4P200

Empreinte	N° 4	I (mm)	200
d (mm)	10	D (mm)	34



L (mm)	329.6	Poids (g)	225
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)