


Produktinformation

97 49 50

- Anwendung: Koax-Verbinder/Auto-Telefon RG 58, 174, 188, 316
Hülsen: 3,9, 5,4, 6,4, 2,1, 1,3, 0,95

Crimpeinsatz

Für Koaxial-Verbinder/Auto-Telefon

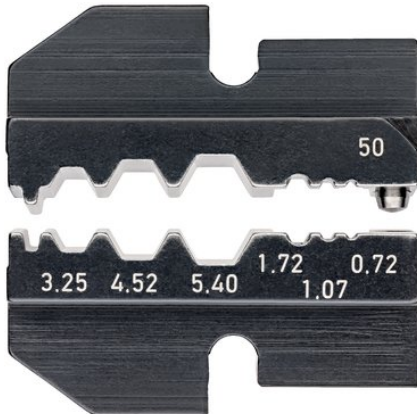

Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 50
EAN	4003773030966
Gewicht	48 g

Technische Attribute

Nennmaß	RG 58 / 174 / 188 / 316
Anwendung	Koaxial-Verbinder/Auto-Telefon RG 58, 174, 188, 316
Anzahl der Nester	6

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten