

 

# 薄形シリンダ ADVC-40-15-I-P

部品番号: 188239

★ Core product range

検出機能無し、ロッド先端雌ネジ

FESTO

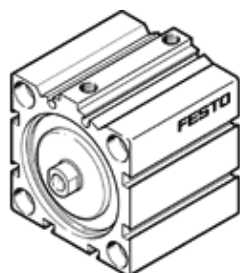

## データシート

特長	値
ストローク	15 mm
ピストン径	40 mm
規格	ISO 6431 穴パターン VDMA 24562
クッション	P: 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	なし
使用圧力	1 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能(継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-20 ... 80 ° C
0.6MPaで後退時の理論力	686 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
移動負荷	79 g
質量	610 g
取付方法	オプション 取付穴 アクセサリ
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	ステンレス