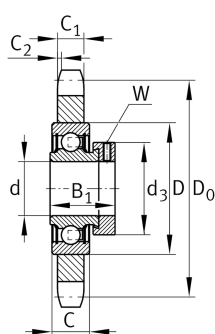
**KSR20-B0-10-10-17-15** [🔗](#)**Pignon tendeur de chaîne**

Pignons tendeurs de chaînes KSR...-B0,
pignon en acier ou en acier fritté

Information technique**dimensions principale & données de performance**

d	20 mm	Alésage
d	0,018 mm	Tolérance supérieure
d	0 mm	Tolérance basse
C 1	8,7 mm	Épaisseur roue dentée
D 0	86,3 mm	Diamètre primitif (denture)
D k	93,1 mm	Diamètre extrémité (denture)
≈m	0,37 kg	Poids

Cotes de montage

p	≈ 15,875 mm	Roue dentée
z	17	Nombre de dents
	x	Chaîne ISO
	x	Chaîne ANSI
W	M6 X 0,75 mm	Largeur entre plats



Dimensions

C 2	1,3 mm	Largeur du chanfrein
D	47 mm	Diamètre extérieur
B 1	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
C	14 mm	Largeur, bague extérieure
d 3	33 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
d 3	33 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique
W	3 mm	Largeur entre plats
B 1	31 mm	Largeur du collier de blocage