

FEATURES

- VDE geprüft
- Hart-PVC, weiß RAL 9010
- Erhältliche Abmessungen:
 - 15 x 15 mm
 - 18 x 18 mm
 - 30 x 30 mm
 - 40 x 40 mm
 - 60 x 40 mm
 - 60 x 60 mm
 - 90 x 60 mm
 - 110 x 60 mm
- Länge 2 m
- Unterteil inkl. Deckel
- Schwer entflammbar, selbstverlöschend
- Mit Bodenlochung
- Ideal für Neuinstallation oder Renovierung
- Vorgesehen für Trennstegeinbau ab 60 x 60 mm
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter
- Außen- und Innenecken, Endstücke erhältlich ab 40 x 40 mm

RS PRO VDE Installationskanal

Stock No: 2215310, 2215312, 2215313, 2215314, 2215315, 2215316, 2215317, 2215318, 2215319, 2215320, 2215321, 2215322, 2215323, 2215324, 2215325



RS Professionally Approved Products bring to you professional quality parts across all product categories. Our product range has been tested by engineers and provides a comparable quality to the leading brands without paying a premium price.

Cable Trunking

Product Description

Product details:

- PVC Installationskanal in weiß RAL 9010, Unterteil inkl. Deckel
- Zur direkten Befestigung an Wand und Decke
- Das Material ist schwer entflammbar und selbstverlöschend
- Das Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125 mm) erlaubt eine leichte Installation mit Schrauben
- Ideal für Neuinstallation oder Renovierung
- Ab 60 x 60 mm ist der Kanal für Trennstegeinbau vorgesehen
- Ab 60 x 40 mm mit 2 Kabelklammern pro Meter zur leichten Installation
- Außenecken, Innenecken und Endstücke sind ab den Abmessungen 40 x 40 mm erhältlich

General Specifications

Colour	weiß, RAL 9010
--------	----------------

Mechanical Specifications

Material	PVC (Polyvinylchlorid)
----------	-------------------------

Additional Information

EAN	
Custom Tariff Number	39259020

Classification

eCl@ss (Version)	
UNSPSC (Version)	

Approvals


Standards	VDE geprüft und zertifiziert nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1
RoHS compliant	ja

Similar Products


Stock No.	Product Name	Width	Height	Length / Piece	Packsize
	Installationskanal	15 mm	15 mm	2000 mm	14 m
XXX-XXXX	Installationskanal	18 mm	18 mm	2000 mm	16 m
XXX-XXXX	Installationskanal	30 mm	30 mm	2000 mm	10 m
	Installationskanal	40 mm	40 mm	2000 mm	8 m
	Installationskanal	60 mm	40 mm	2000 mm	14 m
	Installationskanal	60 mm	60 mm	2000 mm	8 m
	Installationskanal	80 mm	60 mm	2000 mm	6 m
	Installationskanal	110 mm	60 mm	2000 mm	4 m
Accessories					
	Trennsteg	Verfügbar ab Bauhöhe 60 mm			10 m
	Außeneck	für Kanal 40 x 40 mm			1 Stück
	Inneneck	für Kanal 40 x 40 mm			1 Stück
	Endstück	für Kanal 40 x 40 mm			1 Stück
	Außeneck	für Kanal 60 x 40 mm			1 Stück
	Inneneck	für Kanal 60 x 40 mm			1 Stück
	Endstück	für Kanal 60 x 40 mm			1 Stück
	Außeneck	für Kanal 60 x 60 mm			1 Stück
	Inneneck	für Kanal 60 x 60 mm			1 Stück
	Endstück	für Kanal 60 x 60 mm			1 Stück
	Außeneck	für Kanal 90 x 60 mm			1 Stück
	Inneneck	für Kanal 90 x 60 mm			1 Stück
	Endstück	für Kanal 90 x 60 mm			1 Stück
	Außeneck	für Kanal 110 x 60 mm			1 Stück
	Inneneck	für Kanal 110 x 60 mm			1 Stück
	Endstück	für Kanal 110 x 60 mm			1 Stück

Zubehör

Außeneck

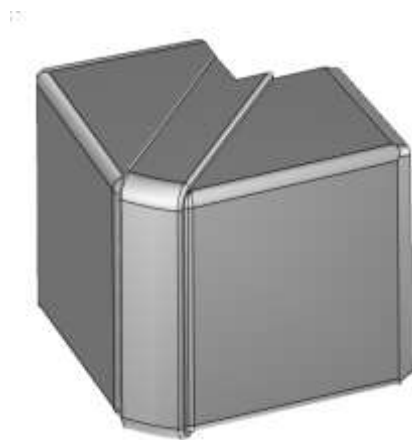

Inneneck

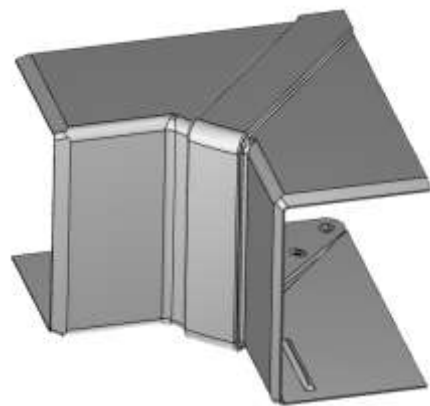

Endstück



Trennsteg



Cable Trunking

