
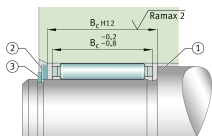


K3X5X7-TV

Cage à aiguilles

Cage à aiguilles K..-TV, à une rangée

Information technique

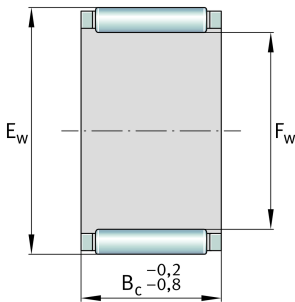

Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

F _w	3 mm	Alésage des aiguilles jointives
E _w	5 mm	Diamètre extérieur aiguilles jointives
B _c	7 mm	Largeur
C _r	1.540 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	1.290 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	155 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	50.000 1/min	vitesse limite
n _{gr}	78.000 1/min	Vitesse de base
m	0,29 g	Poids

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement