


Verteilerblock FR-8-1/4

Teilenummer: 2078

FESTO

zur Druckluftverteilung.

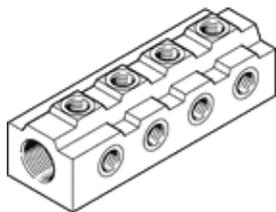

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	230 g
Anzahl Abgänge	8
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss