

MERKMALE

- S/FTP-Abschirmung
- Blanker Kupferleiter
- CAT6a funktioniert bei längeren Längen als Cat6
- RJ45-Steckverbinder montiert
- Verschiedene Längen erhältlich

Geschirmtes Cat6a-Kabel von RS PRO, 3 m, schwarz, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker

RS Best.-Nr. 778-5177



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Das Cat6a-Kabel von RS PRO ist für Heim-, Büro- und Industrienetzwerke geeignet, die eine zuverlässige Internetverbindung erfordern. Diese Kabel sind LSZH (raucharm, halogenfrei) und gewährleisten, dass die Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten werden, wenn sie sich in der Nähe einer hohen Wärmequelle befinden.

Allgemeine

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen	Abgeschlossen
Steckverbindertyp	RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Abschirmungstyp	S/FTP
Material der äußeren Ummantelung	LSZH
Mantelfarbe	Schwarz
Leitermaterial	Blankes Kupfer
Isolatormaterial	Polyolefin
Bandmaterial	Aluminium/Polyester
Bandabdeckung	125

Elektrische


Frequenz	250MHz
-----------------	--------

Mechanische

Länge	3m
Außendurchmesser	6,0 +/- 0,20
Mantelstärke	0,5mm
Isolatordurchmesser	0,97mm +/-0.05
American Wire Gauge	26

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	2011/65/EU und 2015/863
Normen erfüllt	IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe): 2010, TIA 568C.

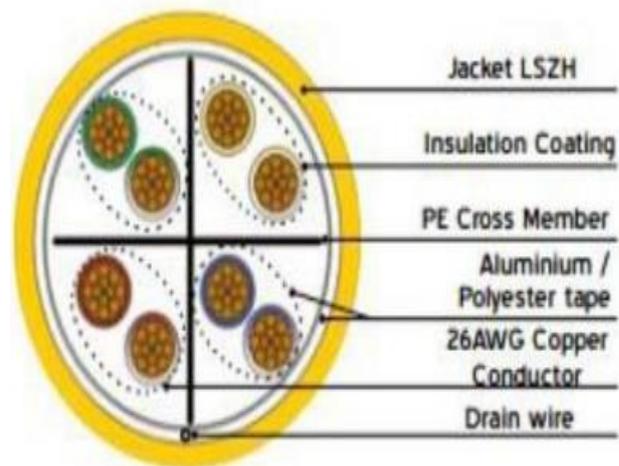

Construction	Value	
Conductors	AWG	26
	Size(mm)	7/0.20 +/- 0.008
	Material	Bare Copper
Insulators	Diameter (mm)	0.97+/-0.05
	Material	Polyolefin
Jacket	External O.D	6.0 +/- 0.20
	Thickness (mm)	0.5
	Material	PVC or LSZH
Tape	Material	Aluminium/Polyester
	Coverage	125