



Panelsystem VARIO® WALL 20

Artikelnummer	551200	Antal per säljhet	1 St
Färg	Sorterade färger	EAN per säljhet	4005546504919
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljhet	1846.55 G
EAN per basenhet	4005546504919	Ursprungsland	DE

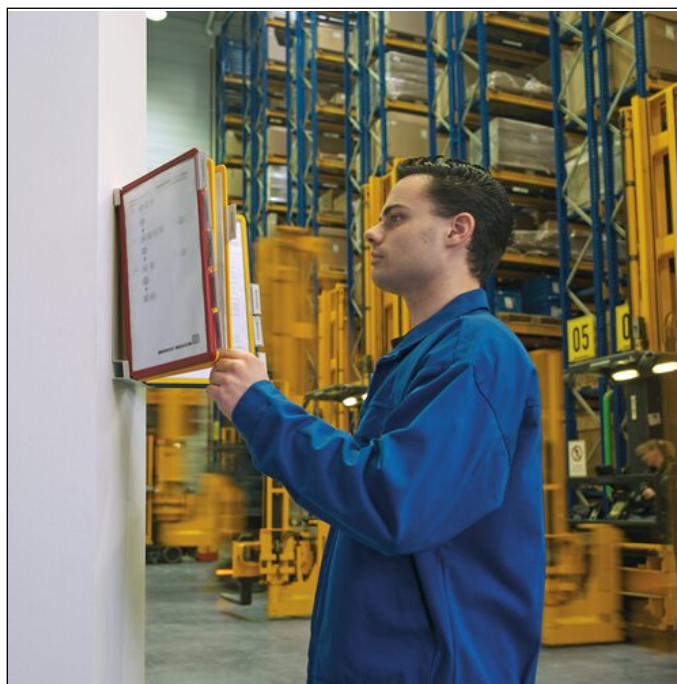

Logotyper och priser

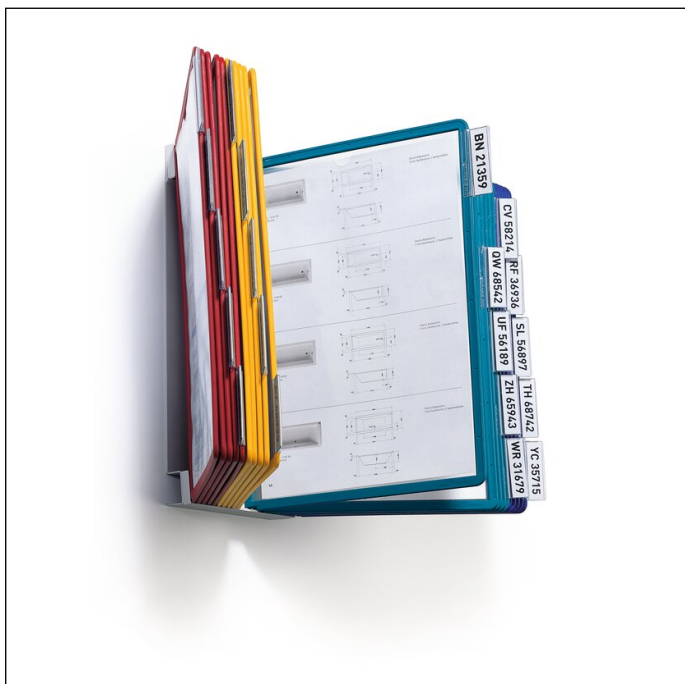

Produktbeskrivning

- Komplet veggställ
- Veggställ med 20 st. SHERPA®-paneler i A4-format, 5 stycken av varje färg: röd, gul, grön och mörkblå
- Paneler av polypropen med färgade fickor med lågreflekterande och skanningssäker plast
- Inkl. rubrikhållare med blanka insticksetiketter för märkning
- Lätt väggmontering
- Praktisk pivåmekanism för enkelt byte av fickor
- 5 års garanti

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	460
Utvändig höjd (mm)	325

551200_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-01 08:47

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
 Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Panelsystem VARIO® WALL 20

Utvändig djup / längd	260 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	20 Blädderficka(or)
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Panelens innermått, bredd (mm)	210
Panelens innermått, höjd (mm)	297
Inklusive paneler	Ja
Vrid / svängbar	Nej
Justerbar läsvinkel	Nej
Utbyggbar	Nej
Inklusive otryckta etiketter	Ja
Antibakteriell	Nej
Garanti	5 år
Produktens egenskaper med dokumentet	Kan skannas, reflexfri
Typ av fäste / stativ	Väggmontering