


CARATTERISTICHE

- Essenziale per tutte le officine e per gli operatori addetti all'assistenza tecnica in loco
- Gamma di misure
- Identificazione rapida e facile stoccaggio
- Contenitore robusto, adatto per il trasporto
- Gamma di temperature del nitrile: da -30°C a 120°C e FPM: da -20°C a 200°C.

Kit di o-ring imperiali Viton® RS Pro, contenuto del kit 382 pezzi

Codice RS: 756-040

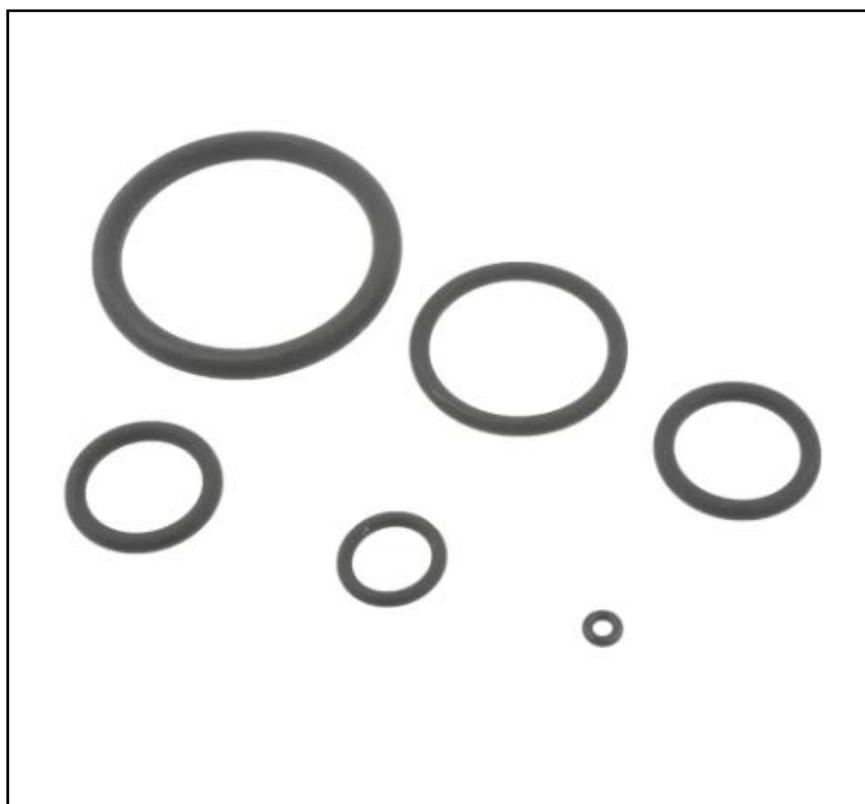

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Kit o-ring RS Pro, disponibile in una robusta scatola che contiene un assortimento delle misure più comuni, essenziali per le riparazioni di emergenza o la manutenzione ordinaria. Questi kit sono ideali per i tecnici di manutenzione in quanto forniscono una scelta di soluzioni di tenuta affidabili, veloci da usare e adatte al lavoro da svolgere.

Specifiche generali

Tipo	Kit di o-ring in pollici
Materiali	Elastomero
Contenuto del kit	382 pezzi
Applicazioni	Settore automobilistico, aerospaziale e ingegneria generale



Imperial O-Ring Kits (382 pieces total)					
20 - BS006	20 - BS011	13 - BS113	10 - BS222	10 - BS212	10 - BS217
20 - BS007	20 - BS012	13 - BS114	7 - BS325	10 - BS213	10 - BS218
20 - BS008	13 - BS110	13 - BS115	7 - BS326	10 - BS214	10 - BS219
20 - BS009	13 - BS111	13 - BS116	7 - BS327	10 - BS215	10 - BS220
20 - BS010	13 - BS112	10 - BS210	10 - BS211	10 - BS216	10 - BS221