

Anwendung: Industrieller Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, geeignet für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Geräten in anspruchsvollen Umgebungen mit häufigem Abspritzen oder allgemein nassen Bedingungen.

Lieferumfang: Zählerschrank- und Türmontageplatte, Einzelverriegelungssystem, Montageplatte für Kabelverschraubungen, Dichtung und Befestigungszubehör.

Standardkonfiguration: Lackierte Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung mit strukturierter Oberfläche


Farbe: RAL7032

Schutzniveau: IP66

Gegen mechanische Stöße: IK10

Stärke: Zählerschrank und Tür 1,2 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech

Montageplatte: Verzinkter Stahl 1,5 mm bzw. 2,0 mm

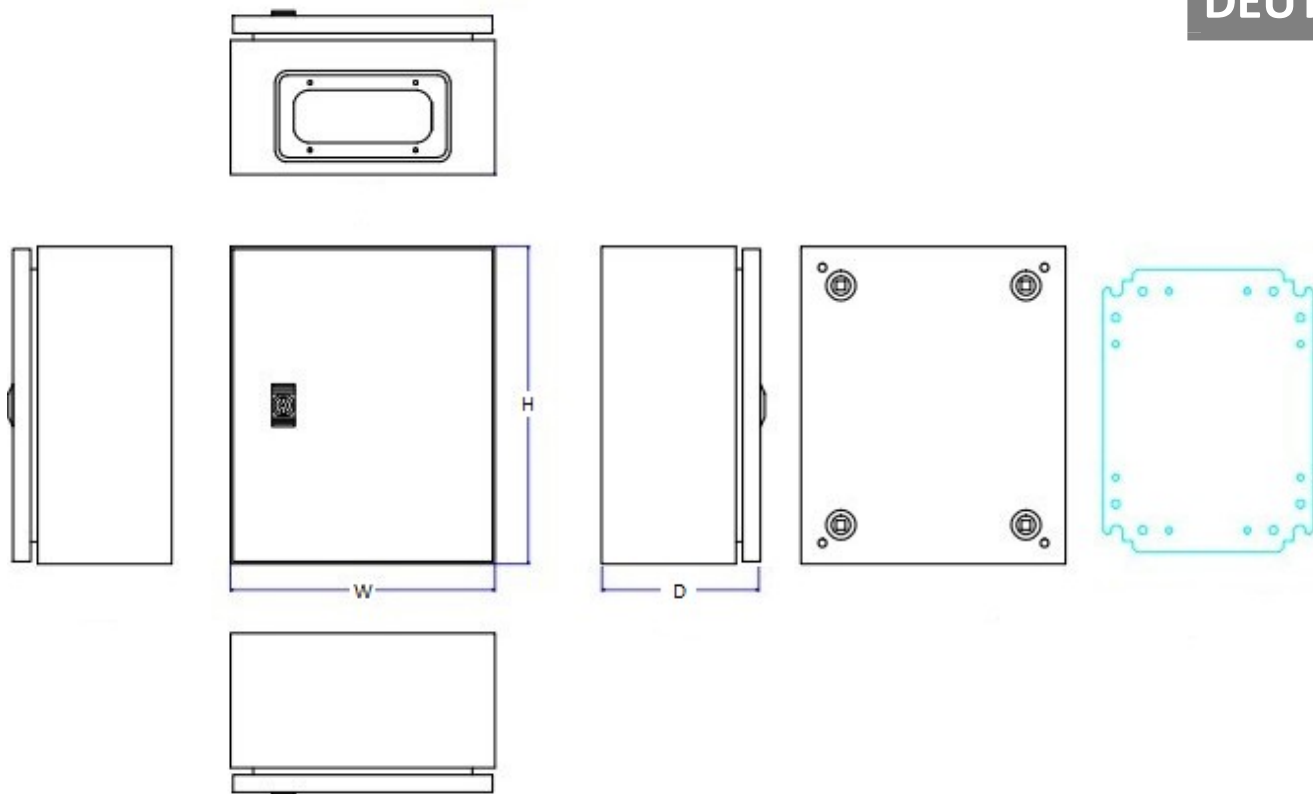

Best.-Nr.	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gehäuse und Tür Stärke (mm)	Befestigungsplatte Stärke (mm)
775-5785	Einzelverriegelung	200	200	150	1,2	1,5
775-5788	Einzelverriegelung	300	200	150	1,2	1,5
775-5300	Einzelverriegelung	300	250	150	1,2	1,5
775-5782	Einzelverriegelung	300	250	150	1,2	1,5
775-5791	Einzelverriegelung	300	300	150	1,2	1,5
775-5319	Einzelverriegelung	300	300	210	1,2	1,5
775-5794	Einzelverriegelung	300	400	200	1,2	1,5
775-5312	Einzelverriegelung	300	400	210	1,2	1,5
775-5798	Einzelverriegelung	400	300	150	1,2	1,5
775-5808	Einzelverriegelung	400	300	200	1,2	1,5
775-5316	Einzelverriegelung	400	300	210	1,2	1,5
775-5801	Einzelverriegelung	400	400	200	1,2	1,5
775-5325	Einzelverriegelung	400	400	210	1,2	1,5
775-5328	Einzelverriegelung	400	600	210	1,2	1,5
775-5805	Einzelverriegelung	500	400	150	1,2	1,5
775-5814	Einzelverriegelung	500	400	200	1,2	1,5
775-5322	Einzelverriegelung	500	400	210	1,2	1,5
775-5331	Einzelverriegelung	500	500	210	1,2	1,5
775-5334	Einzelverriegelung	500	500	300	1,2	1,5