

CURRENT TRANSFORMER AC 3X100/5A,  
DEPTH=70MM



Simile alla figura

### Dati tecnici:

<b>Esecuzione del collegamento elettrico</b>		collegamento a vite
<b>Rapporto corrente d'ingresso/corrente d'uscita</b>		FS 5
<b>Potenza d'esercizio apparente / Valore nominale</b>	V·A	2,5
<b>Classe di precisione / del trasformatore di corrente</b>		1
<b>corrente</b>		
• all'uscita / Valore nominale	A	5
• all'ingresso / Valore nominale	A	100
<b>Parte integrante del prodotto / Sbarra in rame</b>		No
<b>Qualità prodotto / tarato</b>		Si
<b>Dotazione del prodotto</b>		
• protezione da contatto		No
• montaggio a scatto		Si
<b>Diametro esterno / del conduttore passante / massimo</b>	mm	13
<b>Tipo di trasformatore di corrente</b>		Trasformatore di corrente a cavo passante

### Certificati/Approvazioni:

General Product  
Approval

Declaration of Conformity



#### Altre informazioni:

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/7KT1201>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/7KT1201/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT1201](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1201)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

[Datanorm GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)

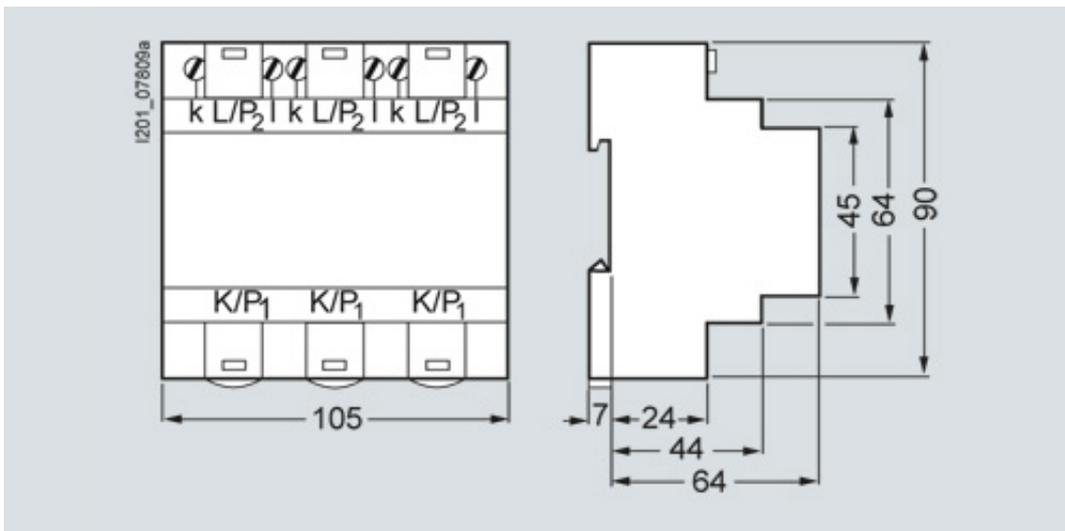

ultima modifica:

21-lug-2014