

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - 接口电缆



2908410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908410>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

VIP 16通道电缆，用于Honeywell C300通用I/O，18 AWG，8.0 m长



优势

- 分配器电缆，连接两个8通道VIP基座模块到Honeywell® 16通道IOTA板组件
- #18 AWG无卤素电缆
- 锁紧法兰，用于将电缆固定到模块和IOTA

商业数据

订货号	2908410
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	CK8911
产品关键代码	CK8911
GTIN	4055626685465
单件重量（含包装）	22.22 g
单件重量（不含包装）	22.22 g
原产地	US

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - 接口电缆



2908410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908410>

技术数据

产品属性

产品类型	系统电缆
产品系列	VIP I/O-Marshalling

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 90 °C (静态)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 90 °C

电气特性

标称工作电压 (AC/DC)	≤ 30 V AC/DC
电流 (每路径)	≤ 2 A

电缆/电线

电缆长度	8 m
位数	16
屏蔽	有
导线型号	预制圆形屏蔽电缆
导线结构 信号线	16x
AWG, 信号线	18
导线横截面	16x 0.75 mm ²
电缆外径	11.80 mm
导线材料	镀锡铜绞线
无卤素	是
阻燃	IEC 60332-1
电缆类型	用于两个模块的分接头电缆

连接数据


现场侧

连接方式	可插拔
连接量	2
位数	18
针距	3.81 mm

控制系统侧

连接方式	可插拔
连接量	1
位数	32
针距	5.08 mm

图纸

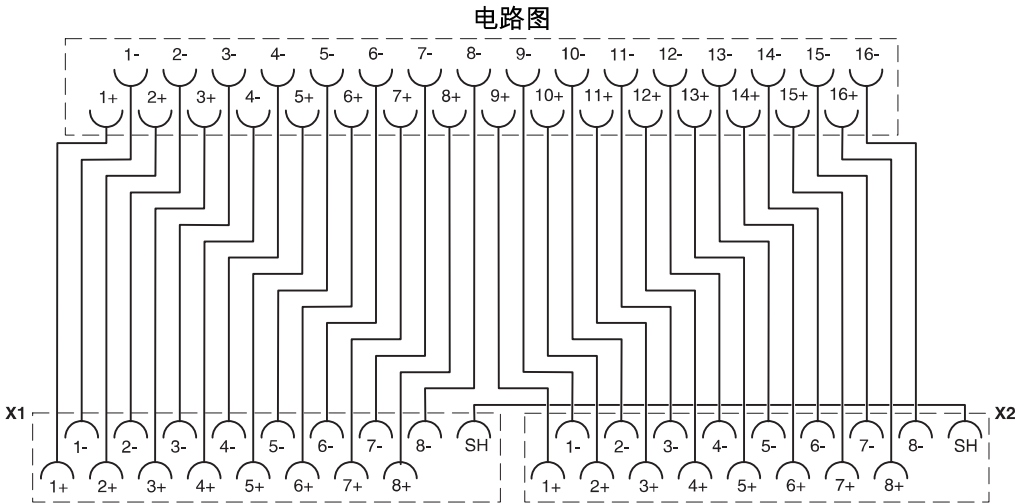

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - 接口电缆



2908410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908410>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908410>

EAC

认证ID: RU*-DE.HB*35.B00385

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - 接口电缆



2908410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908410>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - 接口电缆



2908410

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908410>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn