

PRODUKT DETAILS

ARTIKEL NUMMER: [12262GFR](#)



RAD BG 125X37,5/40 ROLLENLAGER LENK-GH M22/40 + FESTST.

Rad Serie BG

Grauer Elastik-Vollgummiring und gepresste geschweisste Stahlblechscheibe. Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager, standard Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse. Lagerung: Rollenkorblager.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish: verzinkt-weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	37,5 mm
Achsloch-Durchmesser	d	12 mm
Artikelgewicht		1,170 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	153 mm
Platte-Außenmaße	AxB	102x83 mm
Lochabstand	axb	76x55 mm
Lochabstand	axb	80x60 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M8
Ausladung	F	40 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		120 kg

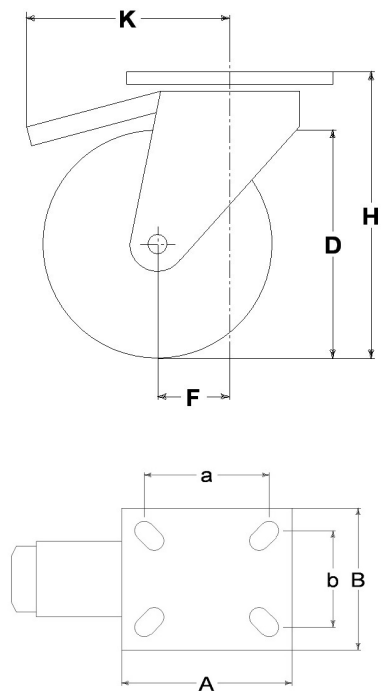

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [12062G](#)

Basisausführung: [12262G](#)

Ausführung mit Fadenschutz: [12262GPF](#)

Ausführung mit Fuß-Feststeller in Nachlauf und Fadenschutz: [12262GFRPF](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**