


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼 (SUS316相当品) 製 ボールキャッチ BCTS型

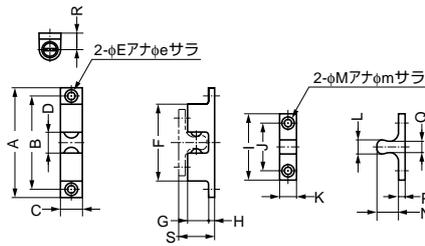

- 特長
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
- 注意
キャッチ力は調節できません。


注文コード	品番	押込力		引張力		質量	1箱	1カートン	¥定価
G 140-050-242	BCTS-40	20N	2 kgf	13N	1.3kgf	18g	50ヶ	500ヶ	2,200/1ヶ
G 140-050-241	BCTS-50	23N	2.3kgf	18N	1.8kgf	30g	50ヶ	500ヶ	2,500/1ヶ
G 140-050-240	BCTS-70	56N	5.7kgf	38N	3.9kgf	83g	25ヶ	250ヶ	3,300/1ヶ

材料	仕上
ステンレス鋼 (SCS14)	バレル研磨

*SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

品番	A	B	C	D	E	e	F	G	H	I	J	K	L	M	m	N	P	Q	R	S
BCTS-40	43	35	8	5.9	3.2	6.2	28.4	7.5	2.5	25	16	7.5	4.5	3.2	6.2	8.5	2.5	2.7	6	13.5
BCTS-50	50	40	10	7.5	4.2	8.2	31.5	9.3	2.9	30	20	9	6	4.2	8.2	10.3	2.9	3.8	7.7	16.1
BCTS-70	70	60	13	13	4.2	8.2	51	13	4	42	30	10.5	10	4.2	8.2	15	4	8	10.5	23

ボールキャッチ BCU型

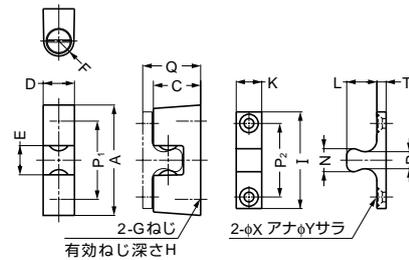


- 注意
- キャッチ力は調節できません。
- 押込力および引張力には、バラつきがあります。現品にてご確認ください。

注文コード	品番	押込力		引張力		材料	仕上	質量	1箱	1カートン	¥定価
140-050-103	BCU-40	35.3N	3.6kgf	23.5N	2.4kgf	亜鉛合金	クロームめっき	18g	100ヶ	400ヶ	360/1ヶ
140-050-104	BCU-70	40.2N	4.1kgf	38.2N	3.9kgf	亜鉛合金	クロームめっき	75g	50ヶ	200ヶ	680/1ヶ

品番	A	P ₁	C	D	E	F	G	H	I	P ₂	K	L	N	P	T	X	Y	Q
BCU-40	28.5	20	12.5	8.3	6.5	R4	M3	5	25	16	7.5	8.8	5.5	3.7	3	3.2	6.4	15.7
BCU-70	48	34	20.5	13.5	12.7	R6.5	M5	6	42	32	11	13	10	7.3	4	4.2	8.4	24.9

ボールキャッチ BCT型

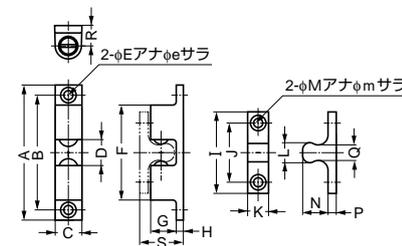

- 注意
- キャッチ力は調節できません。
- 押込力および引張力には、バラつきがあります。現品にてご確認ください。

注文コード	品番	押込力		引張力		材料	仕上	質量	1箱	1カートン	¥定価
140-050-108	BCT-40	43.1N	4.4kgf	29.4N	3.0kgf	亜鉛合金	クロームめっき	16g	100ヶ	400ヶ	330/1ヶ
140-050-107	BCT-50	40.2N	4.1kgf	32.3N	3.3kgf	亜鉛合金	クロームめっき	26g	100ヶ	400ヶ	390/1ヶ
140-050-106	BCT-70	45.1N	4.6kgf	34.3N	3.5kgf	亜鉛合金	クロームめっき	70g	50ヶ	200ヶ	680/1ヶ

品番	A	B	C	D	E	e	F	G	H	I	J	K	L	M	m	N	P	Q	R	S
BCT-40	42.5	35	8	6.3	3.2	6.2	26.7	7.5	2.5	25	16	7.5	5.5	3.2	6.2	8.8	2.5	3.7	6.25	13.8
BCT-50	50	40	10	8.4	4.2	8.2	29.8	9.5	3	30	20	9	7.3	4.2	8.2	9.8	2.5	4.7	7.75	15.3
BCT-70	70	60	13.5	12	4.2	8.2	49	13	4	42	30	10.5	11	4.2	8.2	14.2	3	8.2	10.5	21.2

【環境対応マークの見方】

- G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
- ▶ このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.190カタログ