

S.H - Douilles, 6 pans métriques, 1/2"


Description

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
- Présentation : chromée brillante

Normes & certifications : DIN 3124, ISO 1711-1, ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)

Dessin technique

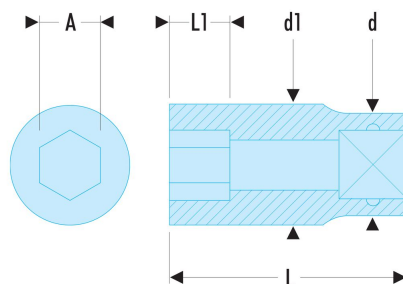

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
S.8H	[S.8H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 8 mm	8.00	13.10	6.50	36.00
S.9H	[S.9H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 9 mm	9.00	13.80	6.50	36.00
S.10H	[S.10H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 10 mm	10.00	15.30	7.80	36.00
S.10HPB	[S.10HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 10 mm	10.00	15.30	7.80	36.00
S.11H	[S.11H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 11 mm	11.00	16.50	9.00	36.00
S.11HPB	[S.11HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 11 mm	11.00	16.50	9.00	36.00
S.12H	[S.12H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 12 mm	12.00	17.80	9.50	36.00
S.12HPB	[S.12HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 12 mm	12.00	17.80	9.50	36.00
S.13H	[S.13H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 13 mm	13.00	18.90	10.40	36.00

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
S.13HPB	[S.13HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 13 mm	13.00	18.90	10.40	36.00
S.14H	[S.14H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 14 mm	14.00	20.20	10.50	36.00
S.14HPB	[S.14HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 14 mm	14.00	20.20	10.50	36.00
S.15H	[S.15H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 15 mm	15.00	21.40	12.00	36.00
S.15HPB	[S.15HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 15 mm	15.00	21.40	12.00	36.00
S.16H	[S.16H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 16 mm	16.00	22.60	12.00	36.00
S.16HPB	[S.16HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 16 mm	16.00	22.60	12.00	36.00
S.17H	[S.17H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 17 mm	17.00	24.10	13.00	36.00
S.17HPB	[S.17HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 17 mm	17.00	24.10	13.00	36.00
S.18H	[S.18H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 18 mm	18.00	25.50	13.00	36.00
S.18HPB	[S.18HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 18 mm	18.00	25.50	13.00	36.00
S.19H	[S.19H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 19 mm	19.00	26.60	14.00	36.00
S.19HPB	[S.19HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 19 mm	19.00	26.60	14.00	36.00
S.20H	[S.20H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 20 mm	20.00	27.40	14.00	36.00
S.21H	[S.21H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 21 mm	21.00	29.10	16.00	38.00
S.22H	[S.22H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 22 mm	22.00	30.40	16.50	38.00
S.22HPB	[S.22HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 22 mm	22.00	30.40	16.50	38.00
S.23H	[S.23H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 23 mm	23.00	31.60	16.50	38.00
S.23HPB	[S.23HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 23 mm	23.00	31.60	16.50	38.00
S.24H	[S.24H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 24 mm	24.00	32.70	16.50	38.00
S.24HPB	[S.24HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 24 mm	24.00	32.70	16.50	38.00
S.25H	[S.25H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 25 mm	25.00	34.10	16.50	38.00
S.26H	[S.26H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 26 mm	26.00	35.40	16.50	38.00
S.27H	[S.27H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 27 mm	27.00	36.60	19.00	44.00
S.28H	[S.28H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 28 mm	28.00	37.90	20.00	44.00
S.29H	[S.29H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 29 mm	29.00	38.70	20.00	44.00
S.30H	[S.30H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 30 mm	30.00	40.40	20.00	44.00

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
S.31H	[S.31H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 31 mm	31.00	41.60	20.00	44.00
S.32H	[S.32H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 32 mm	32.00	42.60	20.00	44.00
S.34H	[S.34H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 34 mm	34.00	44.90	20.00	44.00