

アクチュエ ーター

販売事業者
Rs-online



704.202.5



<https://rs-online.eao.com/component/704.202.5...>

お客様の製品:



704.202.5 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	30 mm x 30 mm
フロント形状:	スクエア
フロントベゼル 色:	グレー
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	緑
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
マーキングプレート 色:	白
マーキングプレート 外観:	半透明
マーキングプレート 照光:	照光用

電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠
-----	---------------------------------------------

機械的特性

端子: ねじ端子

重量: 0.04 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, フラッシュ, 緑, プラスチック, 透明, スクエア, グレー, プラスチック, ねじ端子

ハウジング 色: 黒



ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: 白熱球またはLED

配線図:





マウントカットアウト:

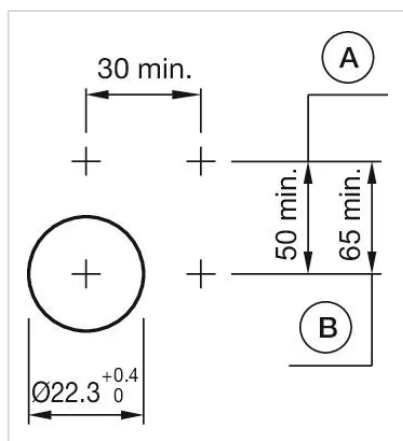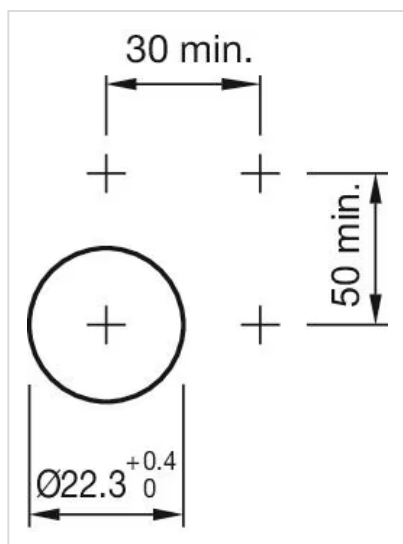

A = ねじ端子

B = スプリングケージ端子 (PIT)

寸法図:

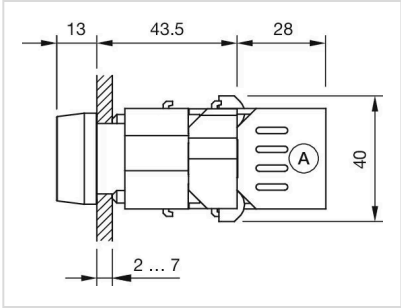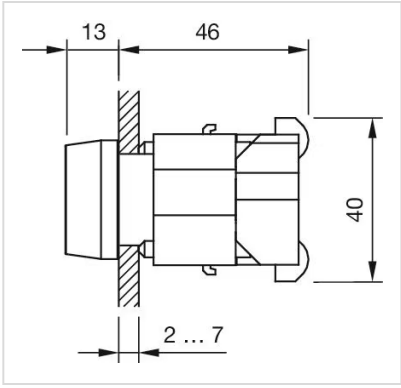

A = ねじ端子